

⊕ 皿 小頭 タッピンねじ (2種溝付 B-1形)




21000006

鉄

21020006

ステンレス

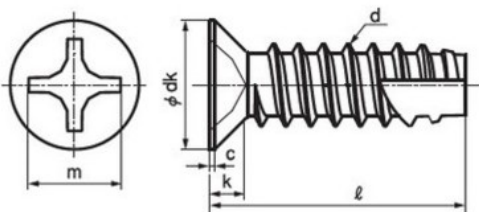

呼び径		3.5	4
dk	基準寸法	6	6
	許容差	0 -0.5	0 -0.5
k	基準寸法	1.3	1.3
	許容差	0 -0.3	0 -0.3
十字穴	m(参考)	3.6	3.6
	パンチ	2	2

3.5		鉄								
長さ	入り数	生地	クロメート	三価ホウ酸	三価クロム	ニッケル	クロム	亜鉛黒	三価ホウ酸	ステンレス
			8	3500×14			●			
10	3000×14	●	●	●	●	●	●	●	●	●
12	2500×14	●	●	●	●	●	●	●	●	●
16	2000×14	●	●	●	●	●	●	●	●	●
20	1600×14	●	●	●	●	●	●	●	●	●


4.0		鉄									ステンレス
長さ	入り数	クロメート	クロメート	三価ホウ酸	三価クロム	ニッケル	クロム	亜鉛黒	三価ホウ酸	ステンレス	
		8	2000×24								
8	3500×14	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
10	2000×18										●
10	3000×14	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
12	2000×14	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
12	2000×18										●
14	1000×24										●
14	1800×14										●
16	1000×24										●
16	1500×14	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
18	1200×14										●
20	1000×18										●
20	1200×14	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
25	1000×14	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
25	500×24										●
30	600×14	●									●

ステンレス ⊕ 皿 小頭 D=7 タッピンねじ (2種溝付きB-1形)



2102000H

ステンレス

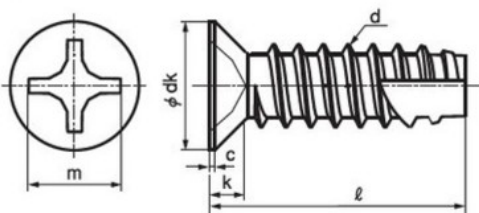

呼び径		4	
dk	基準寸法	8.5	
	許容差	0 -0.5	
k	基準寸法	2.7	
	許容差	±0.15	
十字穴	m	参考 4.0	
	Q	最大	1.93
		最小	1.35
十字穴の番号		2	
d	最大	4.00	
	最小	3.85	
ねじの山数25.4mmに付き		18	

4.0		生地	クロメート	クロム	ニッケル	ステンレス
長さ	入り数					
8	2000×24	●	●	●	●	●
10	2000×18	●	●	●	●	●
12	1000×24	●	●	●	●	●
16	1000×24	●	●	●	●	●
20	1000×18	●	●	●	●	●
25	500×24	●	●	●	●	●