


ステンレス ⊕ 皿 小頭 タッピンねじ (2種溝なし B-0形)

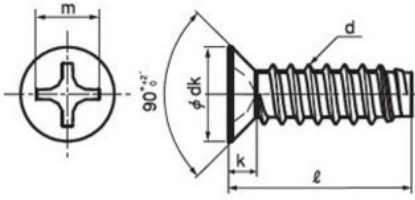

21020106

ステンレス



呼び径		4	
dk	基準寸法	6.0	
	許容差	0 -0.5	
k	基準寸法	1.40	
	許容差	0 -0.3	
十字穴	m	参考 4.1	
	Q	最大	1.93
		最小	1.40
	十字穴の番号		2
d	最大	4.0	
	最小	3.85	
ねじの山数 25.4mmに付き		18	


4.0				
表寸	入り数	番付	(M)(N)10C	(N)(N)10B
8	2000×24	●	●	●
10	2000×18	●	●	●
12	2000×18	●	●	●
14	1000×24	●	●	●
16	1000×24	●	●	●
20	1000×18	●	●	●
25	500×24	●	●	●

ステンレス ⊕ 皿 小頭 D=7 タッピンねじ (2種溝なし B-0形)



2102010H

ステンレス

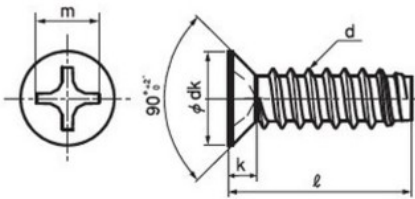

呼び径	d		dk		k		m
	最大	最小	基準寸法	許容差	基準寸法	許容差	
4	4.00	3.85	7.0	0 -0.5	1.75	0 -0.3	4.1

4.0				
表寸	入り数	番付	(M)(N)10C	(N)(N)10B
10	2000×18	●	●	●
12	1000×24	●	●	●
16	1000×24	●	●	●
20	1000×18	●	●	●
25	500×24	●	●	●
30	500×18	●	●	●
35	500×18	●	●	●

ステンレス ⊕ トラス 小頭 タッピンねじ (2種溝なし B-0形)



21020108

ステンレス

4.0				
表寸	入り数	番付	(M)(N)10C	(N)(N)10B
8	1000×20	●	●	●
10	1000×20	●	●	●
12	1000×18	●	●	●
16	1000×18	●	●	●

小ねじ

マフロねじ

組込みねじ

タッピンねじ

タツタイト・
ハイテックねじ

いたずら防止ねじ

じ

建材用スクリュー

ボルト

キャップ・ロー

ドリルねじ

座金

つまみねじ

ナット

樹脂製品

アンカーボルト