

ステンレス ⊕ ⊖ ナベタッピンねじ (2種溝なし B-0形)



21020120

ステンレス

2.6

長さ	入り数	生地
5	6000×16	●
6	6000×16	●
8	5000×16	●
10	4000×16	●
12	3000×16	●
18	2000×16	●

鉄 ⊕ 超低頭タッピンねじ(AHN) (2種溝なし B-0形)



2100A000

鉄

3.0

長さ	入り数	ユクロ	クロメイト	三価ホワイト	ニアル	亜鉛黒	ステンレス	ステンレス	ステンレス
6	2000×20	●	●	●	●	●	●	●	●
8	2000×20	●	●	●	●	●	●	●	●
10	2000×20	●	●	●	●	●	●	●	●

⊕ ナベタッピンねじ(2種ガイド付き BRP形)




21000500

鉄

21020500

ステンレス

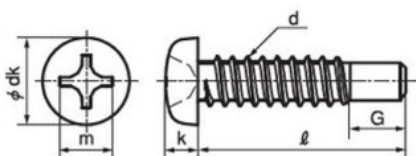

呼び径		3	3.5	4	4.5	5	
dk	基準寸法	5.5	6.0	7.0	8.0	9.0	
	許容差	0 -0.5			0 -0.6		
k	基準寸法	2.0	2.3	2.6	2.9	3.3	
	許容差	±0.15					
十字穴	m	参考	3.6	3.9	4.2	4.6	4.9
	Q	最大	1.43	1.73	2.03	2.43	2.73
		最小	0.86	1.15	1.45	1.84	2.14
	十字穴の番号		2				
ガイド部 G		約5					
d	最大	3.00	3.50	4.00	4.50	5.00	
	最小	2.90	3.40	3.85	4.35	4.85	
ねじの山数25.4mmに付き		24	20	18	16	16	

3.0

長さ	入り数	ステンレス			
		生地	G	B	S
			3	3	4
15	1000×24	●	●	●	●
20	1000×24	●	●	●	●
25	1000×18	●	●	●	●

3.5

長さ	入り数	ステンレス			
		生地	G	B	S
			3	3	4
20	1000×18	●	●	●	●
25	500×24	●	●	●	●
30	500×24	●	●	●	●

3.8

長さ	入り数	ステンレス
20	1000×18	●
25	1000×10	●
30	1000×10	●