

ステンレス ⊕ 丸皿 タッピンねじ (2種ガイド付きBRP形G=5)



21020502

ステンレス

4.0


長さ	入り数	生地
25	1000×13	●

ステンレス ⊕ トラストタッピンねじ (2種ガイド付き BRP形G=5)



21020503

ステンレス

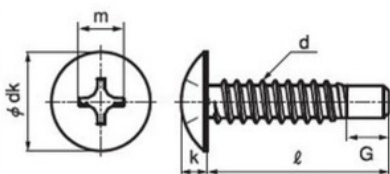

呼び径		4	
dk	基準寸法	9.4	
	許容差	0 -0.5	
k	基準寸法	2.50	
	許容差	±0.15	
十字穴	m	参考 4.3	
	Q	最大	2.13
		最小	1.60
十字穴の番号		2	
ガイド部 G		約5	
d	最大	4.0	
	最小	3.85	
ねじの山数 25.4mmに付き		18	


4.0						
長さ	入り数	生地	OX(CO)Ni	BRP(Ni)	SS-CUS	SS-C4
20	1000×10	●	●	●	●	●
25	500×18	●	●	●	●	●
30	500×18	●	●	●	●	●
35	500×10	●	●	●	●	●
40	500×10	●	●	●	●	●
45	400×10	●	●	●	●	●
50	400×10	●	●	●	●	●
60	300×10	●	●	●	●	●

ステンレス ⊕ バインドタッピンねじ (2種ガイド付き BRP形G=5)



21020504

ステンレス

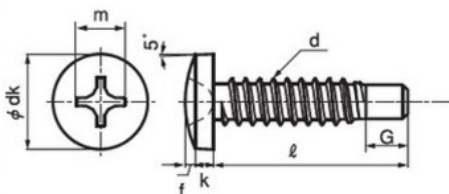

3.0		
長さ	入り数	生地
20	1000×18	●

4.0						
長さ	入り数	生地	OX(CO)Ni	BRP(Ni)	SS-CUS	SS-C4
14	1000×18	●	●	●	●	●
16	1000×18	●	●	●	●	●
20	1000×10	●	●	●	●	●
25	1000×10	●	●	●	●	●
30	1000×10	●	●	●	●	●
35	500×10	●	●	●	●	●
40	500×10	●	●	●	●	●
45	500×10	●	●	●	●	●
50	400×10	●	●	●	●	●

呼び径		3	3.5	4	4.5	5	
dk	基準寸法	6.3	7.3	8.3	9.3	10.3	
	許容差		0 -0.5		0 -0.6		
k+f	基準寸法	1.90	2.20	2.50	2.80	3.10	
	許容差	±0.15	±0.2				
十字穴	m	参考 3.7	4.0	4.3	4.7	5.0	
	Q	最大	1.53	1.83	2.13	2.53	2.83
		最小	1.01	1.30	1.60	1.99	2.29
十字穴の番号		2					
ガイド部 G		約5					
d	最大	3.0	3.5	4.0	4.5	5.0	
	最小	2.90	3.40	3.85	4.35	4.85	
ねじの山数 25.4mmに付き		24	20	18	16	16	