


ステンレス ⊕ 皿タッピンねじ (2種ガイド付き BRP形G=10)



21021001

ステンレス

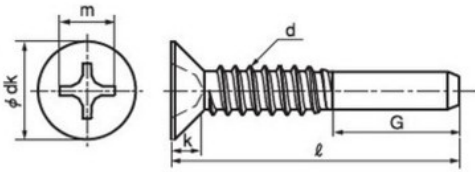

呼び径		4	
dk	基準寸法	8.0	
	許容差	0 -0.5	
k	基準寸法	2.30	
	許容差	0 -0.3	
十字穴	m	参考 4.5	
	Q	最大	2.33
		最小	1.79
	十字穴の番号		2
ガイド部 G		約10	
d	最大	4.00	
	最小	3.85	
ねじの山数 25.4mmに付き			18

4.0

長さ	入り数	生地
25	1000×10	●
30	1000×10	●

ステンレス ⊕ 皿 小頭D=7タッピンねじ (2種ガイド付き BRP形G=10)



2102100H

ステンレス

4.0

長さ	入り数	生地
25	1000×10	●
30	1000×10	●

ステンレス ⊕ ⊖ ナベタッピンねじ (2種ガイド付き BRP形G=10)



21021020

ステンレス

4.0

長さ	入り数	生地
20	1000×18	●
25	1000×10	●
30	1000×10	●
35	500×15	●
45	400×10	●

4.5

長さ	入り数	生地
50	200×18	●