


ステンレス ⊕ 皿D=7小頭 タッピンねじ (3種溝なし C-0形)



2202010H

ステンレス

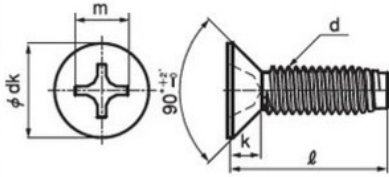

ねじの呼び	ピッチ	十字穴の番号	dk		k		m
			基準寸法	許容差	基準寸法	許容差	
4	0.7	2	7	0 -0.5	1.75	0 -0.3	4.1


4.0			
長さ	入り数	生地	SCCS
8	2000×24	●	●
10	2000×18	●	●
12	1000×24	●	●
16	1000×24	●	●
18	1000×18	●	●
20	1000×18	●	●
25	500×24	●	●

ステンレス ⊕ トラス 小頭 タッピンねじ (3種溝なし C-0形)



22020108

ステンレス

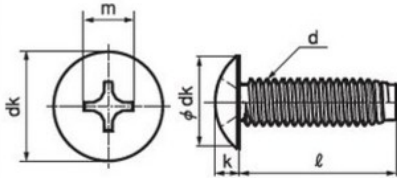

呼び径		4
dk	基準寸法	8.1
	許容差	0 -0.5
k	基準寸法	2.20
	許容差	±0.15
十字穴	m	参考 4.0
	Q	最大 1.83 最小 1.30
	十字穴の番号	2
d	最大	3.97
	最小	3.84
P(ピッチ)		0.7

4.0			
長さ	入り数	生地	SCCS
5	2000×18	●	●
6	2000×18	●	●
8	1000×24	●	●
10	1000×24	●	●
12	1000×18	●	●
14	1000×18	●	●
15	1000×18	●	●
16	1000×18	●	●
20	500×24	●	●
25	500×18	●	●
30	500×18	●	●
35	200×24	●	●

5.0			
長さ	入り数	生地	SCCS
10	500×24	●	●
12	500×24	●	●
14	1000×10	●	●
15	500×18	●	●
16	500×18	●	●
20	500×15	●	●
25	500×15	●	●
30	500×10	●	●
35	500×10	●	●