


# 鉄 ⊕ TPタッピンねじ(2種溝付き B-1形)



75003100

鉄

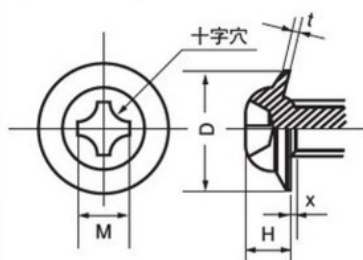

| 呼び<br>d | 十字穴<br>の番号 | D        |           | H        |       | M   | t        |            | x   |
|---------|------------|----------|-----------|----------|-------|-----|----------|------------|-----|
|         |            | 基本<br>寸法 | 許容差       | 基本<br>寸法 | 許容差   | 参考  | 基本<br>寸法 | 許容差        | 最大  |
| 2.0     | 1          | 5        | 0<br>-0.4 | 1.7      | ±0.15 | 2.2 | 0.4      | +0.1       | 0.8 |
| 2.3     |            | 6        |           | 1.9      |       | 2.4 | 0.4      | 0          | 0.9 |
| 2.6     |            | 6.5      |           | 2.1      |       | 2.6 | 0.4      | +0.15<br>0 | 0.9 |
| 3.0     | 2          | 8        | 0<br>-0.5 | 2.5      | ±0.2  | 3.6 | 0.6      | ±0.2       | 1.0 |
| 4.0     |            | 10       |           | 3.2      |       | 4.2 | 0.6      |            | 1.4 |
| 5.0     |            | 12       |           | 4.0      |       | 4.9 | 0.7      |            | 1.6 |

| 2.0 |          |       |         |     |
|-----|----------|-------|---------|-----|
| 長さ  | 入り数      | クロメート | 三価ホウフイト | 亜鉛黒 |
| 5   | 12000×10 | ●     | ●       | ●   |
| 6   | 12000×10 | ●     | ●       | ●   |
| 8   | 8000×10  | ●     | ●       | ●   |
| 10  | 8000×10  | ●     | ●       | ●   |
| 12  | 6000×10  | ●     | ●       | ●   |

| 2.3 |          |       |         |     |
|-----|----------|-------|---------|-----|
| 長さ  | 入り数      | クロメート | 三価ホウフイト | 亜鉛黒 |
| 5   | 10000×10 | ●     | ●       | ●   |
| 6   | 8000×10  | ●     | ●       | ●   |
| 8   | 8000×10  | ●     | ●       | ●   |
| 10  | 6000×10  | ●     | ●       | ●   |
| 12  | 5000×10  | ●     | ●       | ●   |

| 2.6 |         |       |         |     |
|-----|---------|-------|---------|-----|
| 長さ  | 入り数     | クロメート | 三価ホウフイト | 亜鉛黒 |
| 5   | 7000×10 | ●     | ●       | ●   |
| 6   | 6000×10 | ●     | ●       | ●   |
| 8   | 5000×10 | ●     | ●       | ●   |
| 10  | 4000×10 | ●     | ●       | ●   |
| 12  | 4000×10 | ●     | ●       | ●   |
| 14  | 3000×10 | ●     | ●       | ●   |
| 16  | 2500×10 | ●     | ●       | ●   |

| 3.0 |         |    |     |       |
|-----|---------|----|-----|-------|
| 長さ  | 入り数     | 生地 | コアロ | クロメート |
| 6   | 4000×10 |    |     | ●     |
| 8   | 3000×10 | ●  | ●   | ●     |
| 10  | 3000×10 |    |     | ●     |
| 12  | 2500×10 |    |     | ●     |
| 14  | 2000×10 |    |     | ●     |
| 16  | 2000×10 |    |     | ●     |
| 18  | 1500×10 |    |     | ●     |
| 20  | 1500×10 |    |     | ●     |
| 25  | 1200×10 |    |     | ●     |

| 4.0 |         |       |         |     |
|-----|---------|-------|---------|-----|
| 長さ  | 入り数     | クロメート | 三価ホウフイト | 亜鉛黒 |
| 8   | 1800×10 | ●     | ●       | ●   |
| 10  | 1500×10 | ●     | ●       | ●   |
| 12  | 1500×10 | ●     | ●       | ●   |
| 14  | 1200×10 | ●     | ●       | ●   |
| 16  | 1000×10 | ●     | ●       | ●   |
| 18  | 1000×10 | ●     | ●       | ●   |
| 20  | 1000×10 | ●     | ●       | ●   |
| 25  | 800×10  | ●     | ●       | ●   |


| 5.0 |        |       |     |
|-----|--------|-------|-----|
| 長さ  | 入り数    | クロメート | 亜鉛黒 |
| 12  | 4000×2 | ●     |     |
| 14  | 4000×2 | ●     |     |
| 16  | 600×10 | ●     | ●   |
| 18  | 3000×2 | ●     |     |

# 鉄 ⊕ TPタッピンねじ(2種溝なし B-0形)



75003000

鉄

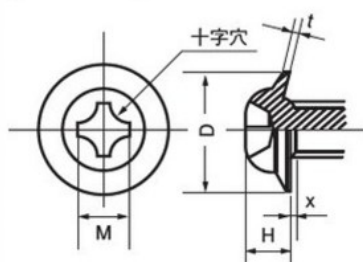

| 呼び<br>d | 十字穴<br>の番号 | D        |           | H        |       | M   | t        |            | x   |
|---------|------------|----------|-----------|----------|-------|-----|----------|------------|-----|
|         |            | 基本<br>寸法 | 許容差       | 基本<br>寸法 | 許容差   | 参考  | 基本<br>寸法 | 許容差        | 最大  |
| 2.0     | 1          | 5        | 0<br>-0.4 | 1.7      | ±0.15 | 2.2 | 0.4      | +0.1       | 0.8 |
| 2.3     |            | 6        |           | 1.9      |       | 2.4 | 0.4      | 0          | 0.9 |
| 2.6     |            | 6.5      |           | 2.1      |       | 2.6 | 0.4      | +0.15<br>0 | 0.9 |
| 3.0     | 2          | 8        | 0<br>-0.5 | 2.5      | ±0.2  | 3.6 | 0.6      | ±0.2       | 1.0 |
| 4.0     |            | 10       |           | 3.2      |       | 4.2 | 0.6      |            | 1.4 |
| 5.0     |            | 12       |           | 4.0      |       | 4.9 | 0.7      |            | 1.6 |

| 2.0 |          |       |         |     |
|-----|----------|-------|---------|-----|
| 長さ  | 入り数      | クロメート | 三価ホウフイト | 亜鉛黒 |
| 5   | 12000×10 | ●     | ●       | ●   |
| 6   | 12000×10 | ●     | ●       | ●   |
| 8   | 8000×10  | ●     | ●       | ●   |
| 10  | 8000×10  | ●     | ●       | ●   |

| 2.3 |          |       |         |     |
|-----|----------|-------|---------|-----|
| 長さ  | 入り数      | クロメート | 三価ホウフイト | 亜鉛黒 |
| 5   | 10000×10 | ●     | ●       | ●   |
| 6   | 8000×10  | ●     | ●       | ●   |
| 8   | 7000×10  | ●     | ●       | ●   |
| 10  | 6000×10  | ●     | ●       | ●   |
| 12  | 5000×10  | ●     | ●       | ●   |