

鉄 サンコータイト ⊕ Sタイプ 六角アプセット



小ねじ

マフクロねじ

組込みねじ

タッピンねじ

タップタイト・ハイテクねじ

いたすら防止ねじ 建材用スクリュー

ボルト

キャップホーロー

ドリルねじ

座金

つまみねじ


ナット

樹脂製品

アンカーボルト

3000000A

鉄

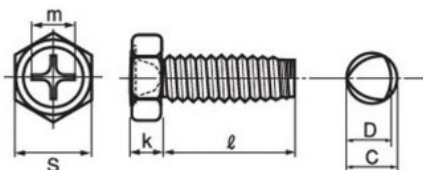

ねじの呼び	ピッチ	S		K		m		C		D	
		基準寸法	許容差	基準寸法	許容差	約	十字穴の番号	最大	最小	最大	最小
4	0.7	7.0	0 -0.2	2.8	±0.1	4.1	#2	4.07	3.99	3.93	3.85
5	0.8	8.0		3.5	±0.15	4.9	#3	5.08	5.00	4.92	4.84
6	1.0	10.0		4.0		6.3		6.10	6.00	5.90	5.80

4.0			
長さ	入り数	三価ホワット	三価ブラック
8	2000×10	●	●
10	1500×10	●	●
12	1500×10	●	●

5.0			
長さ	入り数	三価ホワット	三価ブラック
10	1200×10	●	●
12	1000×10	●	●
15	800×10	●	●
16	800×10	●	●
20	700×10	●	●


6.0			
長さ	入り数	三価ホワット	三価ブラック
12	700×10	●	●
14	500×10	●	●
16	500×10	●	●

鉄 サンコータイト ⊕ Sタイプ 六角フランジ



3000000B

鉄

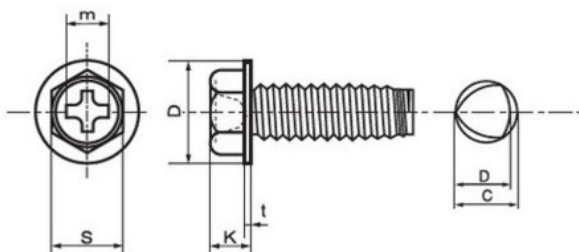

ねじの呼び	ピッチ	S		D		K		t	m		C		D	
		基準寸法	許容差	基準寸法	許容差	基準寸法	許容差	約	約	十字穴番号	最大	最小	最大	最小
4	0.7	7	0 -0.2	9	0 -0.5	3.1	±0.15	0.6	4.1	#2	4.07	3.99	3.93	3.85
5	0.8	8		10		3.8	±0.2	0.8	4.5	#3	5.08	5.00	4.92	4.84
6	1.0	10		13		4.4		0.9	6.3		6.10	6.00	5.90	5.80

4.0			
長さ	入り数	三価ホワット	三価ブラック
8	1200×10	●	●
10	1000×10	●	●
12	1000×10	●	●

5.0			
長さ	入り数	三価ホワット	三価ブラック
10	700×10	●	●
12	700×10	●	●
16	600×10	●	●

6.0			
長さ	入り数	三価ホワット	三価ブラック
12	500×10	●	●
14	300×10	●	●
16	300×10	●	●
20	300×10	●	●