

鉄 サンコータイト ⊕ Bタイプ ブレジャー



小ねじ

マフクロねじ

組込みねじ

タツピンねじ

タツタイト・ハイテクねじ

いたすら防止ねじ

建材用スクリュー

ボルト

キャップホーロー

ドリルねじ

座金

つまみねじ


ナット

樹脂製品

アンカーボルト

3000100E

鉄

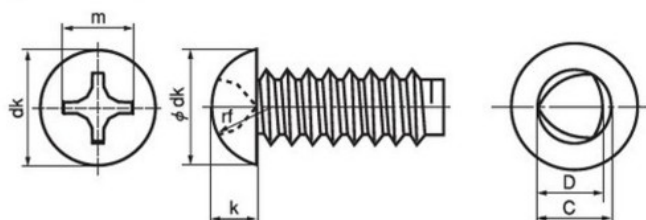

ねじの 呼び	ピッチ (山/寸)	dk		k		十字穴				ねじ径			
		基準 寸法	許容差	基準 寸法	許容差	m	Q		十字穴	C		D	
							最大	最大		最小	最大	最小	最大
2	40	4.2	0	1.50	±0.1	2.2	1.01	0.63	1	2.03	1.95	1.95	1.87
2.6	28	5.5	−0.4	2.00		2.9	1.42	1.00		2.63	2.55	2.54	2.46
3	24	6.4	0 −0.5	2.45	±0.15	3.7	1.63	1.06	2	3.04	2.94	2.94	2.84
3.5	20	7.4		2.60		3.8	1.73	1.16		3.54	3.44	3.45	3.33
4	18	8.5		2.70		4.0	1.93	1.35		4.04	3.94	3.9	3.8

3.0													
長さ	入り数	マフクロ	クロメイト	三価ホワイト	三価シグ	マケル	クロム	亜鉛黒	黒マケル	メッキ	メッキ	メッキ	メッキ
6	5000×10	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
8	4000×10	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
10	3500×10	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
12	3000×10	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
14	2500×10	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
16	2000×10	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
18	2000×10	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
20	2000×10	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

4.0													
長さ	入り数	マフクロ	クロメイト	三価ホワイト	三価シグ	マケル	クロム	亜鉛黒	黒マケル	メッキ	メッキ	メッキ	メッキ
6	2500×10	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
8	2000×10	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
10	2000×10	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
12	1500×10	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
14	1500×10	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
16	1200×10	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
20	1000×10	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
25	600×10	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

サンコータイト ⊕ Bタイプ ナベワッシャーヘッド




3000100W

鉄

3002100W

ステンレス

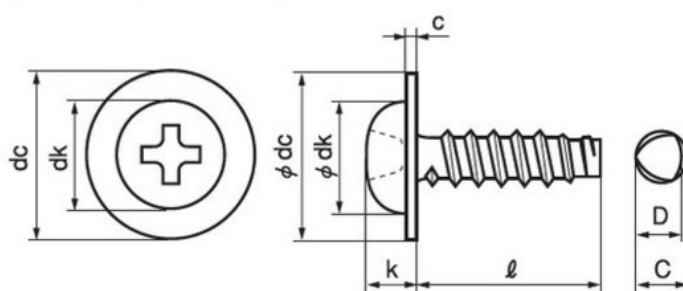

ねじの呼び	ピッチ (山/寸)	dk		dc		k		c	十字穴の番号	ねじ径			
		基準寸法	許容差	基準寸法	許容差	基準寸法	許容差			C		D	
								寸法		最大	最小	最大	最小
2	40	3.5	0 -0.4	4.3	0 -0.4	1.70	±0.1	(0.4)	1	2.03	1.95	1.95	1.87
2.3	32	4.0		4.6		1.90		(0.4)		2.33	2.25	2.25	2.17
2.6	28	4.5		6.5		2.10		(0.5)		2.63	2.55	2.54	2.46
3	24	5.5	0 -0.5	8.0	0 -0.5	2.20	±0.15	(0.6)	2	3.04	2.94	2.94	2.84
3.5	20	6.0		9.0		2.70		(0.6)		3.54	3.44	3.45	3.33
4	18	7.0		10.0		3.10		(0.8)		4.04	3.94	3.90	3.80