


鉄 サンコータイト ⊕ Sタイプ バインド P=3(SW+JIS W組込)



30007403

鉄

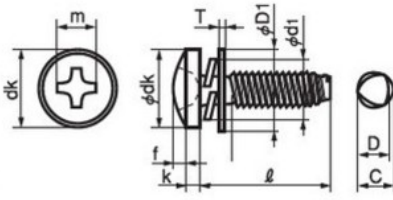

ねじの呼び		3	4
タップタイト 本体	dk	6.3 ⁰ _{-0.5}	8.3 ⁰ _{-0.5}
	f+k	1.9±0.15	2.5±0.15
	十字穴 番号 m(参考)	2	2
ばね座金	d1(最大)	5.5	7
平座金D1×T		8×0.5	10×0.8

3.0									
長さ	入り数	コフロ	クロメート	三層ホウダイト	三層メッキ	ニッケル	亜鉛黒	メッキ	メッキ
6	1200×20	●	●	●	●	●	●	●	●
8	1000×20	●	●	●	●	●	●	●	●
10	800×20	●	●	●	●	●	●	●	●
12	1000×14	●	●	●	●	●	●	●	●


4.0									
長さ	入り数	コフロ	クロメート	三層ホウダイト	三層メッキ	ニッケル	亜鉛黒	メッキ	メッキ
8	900×14	●	●	●	●	●	●	●	●
10	800×14	●	●	●	●	●	●	●	●
12	700×14	●	●	●	●	●	●	●	●

鉄 サンコータイト ⊕ Bタイプ ナベ P=2(SW組込)



30008002

鉄

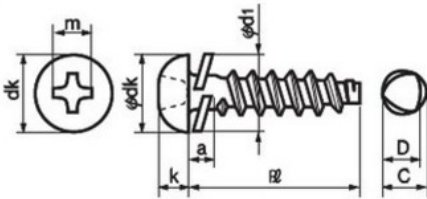

ねじの 呼び	タップタイト本体						ばね座金 d1 (最大)	a	ねじ径			
	dk		k	十字穴		D			C		D	
	最大	最小		十字穴 番号	m (参考)				最大	最小	最大	最小
2	3.5	0 -0.4	1.3±0.1	1	2.2	4	1.8	2.03	1.95	1.95	1.87	
2.6	4.5	0 -0.4	1.7±0.1	1	2.6	4.8	2.1	2.63	2.55	2.54	2.46	
3	5.5	0 -0.5	2±0.15	2	3.6	5.5	2.4	3.04	2.94	2.94	2.84	
4	7	0 -0.5	2.6±0.15	2	4.1	7	3.5	4.04	3.94	3.90	3.80	

2.0									
長さ	入り数	コフロ	クロメート	三層ホウダイト	三層メッキ	ニッケル	亜鉛黒	メッキ	メッキ
4	5000×20	●	●	●	●	●	●	●	●
5	5000×20	●	●	●	●	●	●	●	●
6	5000×20	●	●	●	●	●	●	●	●
8	5000×20	●	●	●	●	●	●	●	●

2.6									
長さ	入り数	コフロ	クロメート	三層ホウダイト	三層メッキ	ニッケル	亜鉛黒	メッキ	メッキ
6	3500×20	●	●	●	●	●	●	●	●
8	3000×20	●	●	●	●	●	●	●	●
10	2500×20	●	●	●	●	●	●	●	●
12	2000×20	●	●	●	●	●	●	●	●

3.0									
長さ	入り数	コフロ	クロメート	三層ホウダイト	三層メッキ	ニッケル	亜鉛黒	メッキ	メッキ
6	2500×20	●	●	●	●	●	●	●	●
8	2000×20	●	●	●	●	●	●	●	●
10	1800×20	●	●	●	●	●	●	●	●
12	2500×14	●	●	●	●	●	●	●	●

4.0									
長さ	入り数	コフロ	クロメート	三層ホウダイト	三層メッキ	ニッケル	亜鉛黒	メッキ	メッキ
6	1800×14	●	●	●	●	●	●	●	●
8	1600×14	●	●	●	●	●	●	●	●
10	1500×14	●	●	●	●	●	●	●	●
12	1200×14	●	●	●	●	●	●	●	●
16	1000×14	●	●	●	●	●	●	●	●
20	800×14	●	●	●	●	●	●	●	●