


鉄 サンコータイト ⊕ Pタイプ ナベ P=2(SW組込)



小ねじ
マフロねじ
組込みねじ
タッピンねじ
タップタイト・
ハイテクねじ
いたすら防止ねじ
建材用スクリュー
ボルト
キャップホロー
ドリルねじ
座金
つまみねじ
ナット
樹脂製品
アンカーボルト

30009002
鉄

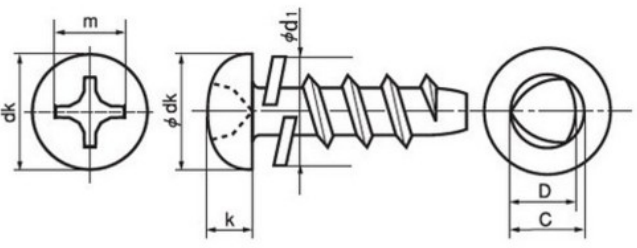

ねじの呼び	タップタイト本体					ばね座金 d1 (最大)	a	ねじ径			
	dk		k	十字穴				C		D	
	最大	最小		十字穴番号	m (参考)			最大	最小	最大	最小
2	3.5	$\begin{matrix} 0 \\ -0.4 \end{matrix}$	1.3±0.1	1	2.2	4	1.8	2.11	2.01	2.03	1.93
3	5.5	$\begin{matrix} 0 \\ -0.5 \end{matrix}$	2±0.15	2	3.6	5.5	2.4	3.14	3.02	3.04	2.92
4	7	$\begin{matrix} 0 \\ -0.5 \end{matrix}$	2.6±0.15	2	4.2	7	3.5	4.15	4.03	4.01	3.89

2.0				
長さ	入り数	三徳ホウソウ	三徳フラスク	ニッケル
4	5000×20	●	●	●
5	5000×20	●	●	●
6	5000×20	●	●	●
8	5000×20	●	●	●

3.0											
長さ	入り数	コフロ	クロメイト	三徳ホウソウ	三徳フラスク	ニッケル	亜鉛黒	メッキ	メッキ	メッキ	メッキ
6	2500×20	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
8	2000×20	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
10	1800×20	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
12	2500×14	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●


4.0				
長さ	入り数	三徳ホウソウ	三徳フラスク	ニッケル
6	1800×14	●	●	●
8	1600×14	●	●	●
10	1500×14	●	●	●
12	1200×14	●	●	●
16	1000×14	●	●	●
20	800×14	●	●	●

鉄 サンコータイト ⊕ Pタイプ ナベ P=3(SW+JIS W組込)



30009003
鉄

ねじの呼び	タップタイト本体					平座金 D1×T	ばね座金 d1 (最大)	a	ねじ径			
	dk		k	十字穴					C		D	
	最大	最小		十字穴番号	m (参考)				最大	最小	最大	最小
3	5.5	$\begin{matrix} 0 \\ -0.5 \end{matrix}$	2±0.15	2	3.6	6×0.5	5.5	3.0	3.14	3.02	3.04	2.92
4	7	$\begin{matrix} 0 \\ -0.5 \end{matrix}$	2.6±0.15	2	4.2	8×0.5	7	4.1	4.15	4.03	4.01	3.89

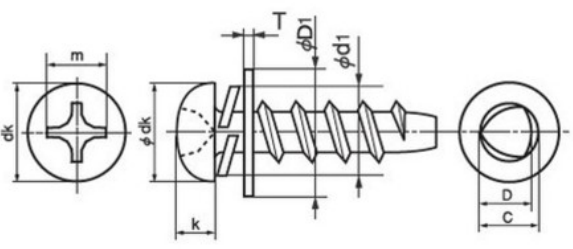

3.0											
長さ	入り数	コフロ	クロメイト	三徳ホウソウ	三徳フラスク	ニッケル	亜鉛黒	メッキ	メッキ	メッキ	メッキ
6	1500×20	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
8	1200×20	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
10	1200×20	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
12	1600×14	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

4.0				
長さ	入り数	三徳ホウソウ	三徳フラスク	ニッケル
8	1000×14	●	●	●
10	900×14	●	●	●
12	900×14	●	●	●