


# 鉄 ダイヤスクリュー ⊕ 皿



小ねじ  
マフクロねじ  
組込みねじ  
タッピンねじ  
タップタイト・ハイテクねじ  
いたすら防止ねじ 建材用スクリュー  
ボルト  
キャップボルト  
ドリルねじ  
座金  
つまみねじ  
ナット  
樹脂製品  
アンカーボルト

30004501

鉄

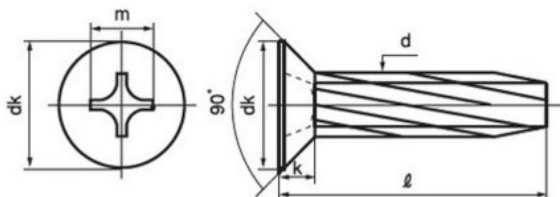

ねじの呼び d	ピッチ p	dk		k		十字穴の番号
		最大	最小	最大	最小	
3	0.5	6.0	5.5	1.75	1.45	2
4	0.7	8.0	7.5	2.3	2.0	2
5	0.8	10.0	9.4	2.8	2.5	2
6	1.0	12.0	11.3	3.4	3.0	3

3.0			
長さ	入り数	クロメート	三価ホウイット
10	5000×10	●	●

4.0			
長さ	入り数	クロメート	三価ホウイット
8	3000×10	●	●
12	2500×10	●	●
16	1500×10	●	●
20	1000×10	●	●
25	1000×10	●	●
30	800×10	●	●

5.0			
長さ	入り数	クロメート	三価ホウイット
12	1500×10		●
16	1000×10	●	
20	800×10	●	


6.0		
長さ	入り数	クロメート
16	600×10	●
20	600×10	●

# 鉄 ダイヤスクリュー ⊕ トラス



30004503

鉄

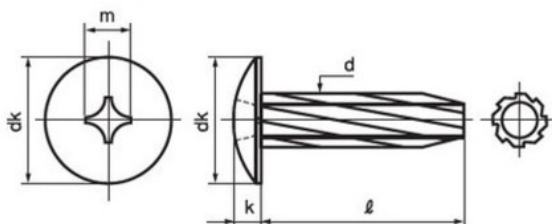

ねじの呼び d	ピッチ p	dk		k		十字穴の番号
		最大	最小	最大	最小	
3	0.5	6.9	6.4	2.05	1.75	2
4	0.7	9.4	8.1	2.65	2.35	2
5	0.8	11.8	11.2	3.25	2.95	2

4.0			
長さ	入り数	クロメート	三価ホウイット
8	2000×10	●	●
10	1500×10	●	●
12	1500×10	●	●


5.0				
長さ	入り数	生地	クロメート	三価ホウイット
8	1000×10		●	●
16	800×10	●		

# 鉄 ダイヤスクリュー ⊕ 皿 小頭(D=6)



30004506

鉄

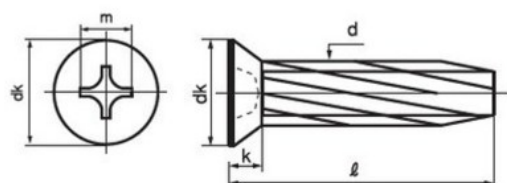

ねじの呼び	ピッチ p	dk		k		十字穴の番号
		最大	最小	最大	最小	
4	0.7	6.0	5.5	1.4	1.1	2

4.0			
長さ	入り数	クロメート	三価ホウイット
8	5000×10	●	●
10	4000×10	●	●
12	3000×10	●	●
16	2000×10	●	●
20	1500×10	●	●
25	1000×10	●	●
30	800×10	●	●
35	600×10	●	●