


小ねじ
マフクロねじ
組込みねじ
タッピンねじ
タッブタイト・ハイテクねじ
いたすら防止ねじ
建材用スクリュー
ボルト
キャップホーロー
ドリルねじ
座金
つまみねじ
ナット
樹脂製品
アンカーボルト

ステンレス SUS410 サンロック ⊕ 皿 小頭 (D=7)



3003500H

SUS 410

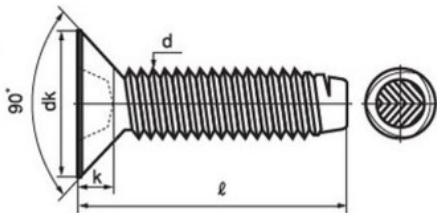

ねじの呼び d	ピッチ	十字穴 の番号	dk		k		m
			基準 寸法	許容差	基準 寸法	許容差	
M4	0.7	2	7.0	0 -0.5	1.75	0 -0.3	4.1

4.0		
長さ	入り数	生地
8	2000×16	●
10	2000×15	●
12	1000×25	●
16	1000×16	●
20	1000×15	●
25	1000×10	●
30	500×15	●
35	500×15	●
40	500×12	●
50	500×8	●
60	200×15	●


ステンレス SUS410 サンロック ⊕ 丸皿 小頭 (D=6)



30035007

SUS 410

ねじの呼び d	ピッチ	十字穴 の番号	dk		k		c	f	k+f		m
			基準 寸法	許容差	基準 寸法	許容差			基準 寸法	許容差	
M4	0.7	2	6	0 -0.5	1.4	0 -0.3	0.25	0.7	2.1	0 -0.5	3.8

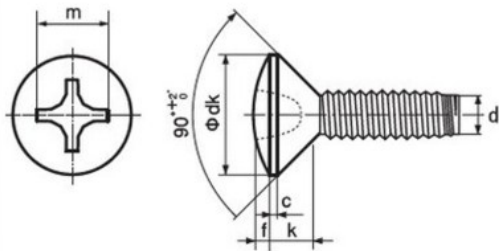


4.0		
長さ	入り数	生地
8	1000×16	●
10	1000×16	●
12	1000×25	●
16	1000×16	●
20	1000×16	●
25	1000×16	●

ステンレス SUS410 サンロック ⊕ トラス 小頭 (D=8)



30035008

SUS 410

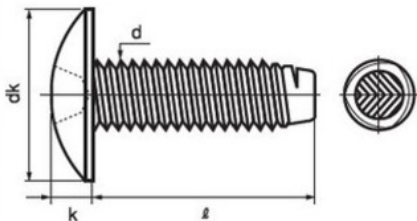

ねじの呼び d	ピッチ	十字穴 の番号	dk		k		m
			基準 寸法	許容差	基準 寸法	許容差	
M4	0.7	2	8.1	0 -0.5	2.2	±0.15	4.0

4.0		
長さ	入り数	生地
6	1000×30	●
8	1000×25	●
10	1000×16	●
12	1000×16	●
16	1000×15	●
20	1000×10	●
25	1000×8	●
30	500×15	●
35	500×12	●