


# TRF/いたずら防止用ねじ ステンレス ツー・ホール ナベ小ねじ



70020020

ステンレス

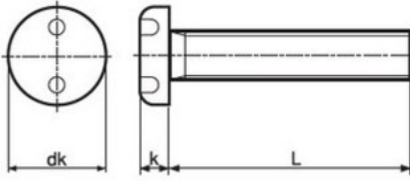

	M3	M4	M5	M6
dk	6	8	10	12
k	1.8	2.4	3	3.6
ドライバーサイズ	4	8	10	14

3.0			
長さ	入り数	生地	EPK (mm)
6	100×1	●	●
8	100×1	●	●
10	100×1	●	●
12	100×1	●	●
16	100×1	●	●
20	100×1	●	●

4.0			
長さ	入り数	生地	EPK (mm)
10	100×1	●	●
12	100×1	●	●
16	100×1	●	●
20	100×1	●	●
25	100×1	●	●

5.0			
長さ	入り数	生地	EPK (mm)
12	100×1	●	●
16	100×1	●	●
20	100×1	●	●
25	100×1	●	●
30	100×1	●	●


6.0				
長さ	入り数	生地	EPK (mm)	アロケ
12	100×1	●	●	
16	100×1	●	●	●
20	100×1	●	●	●
25	100×1	●	●	●
30	100×1	●	●	●
40	100×1	●	●	●

# TRF/いたずら防止用ねじ ステンレス ツー・ホール 皿小ねじ



70020021

ステンレス

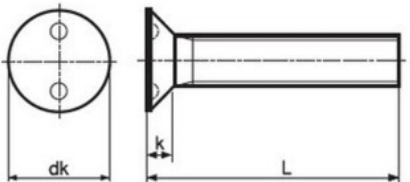

	M3	M4	M5	M6
dk	5.6	7.5	9.2	11
k	1.65	2.2	2.5	3
ドライバーサイズ	4	8	10	14

3.0			
長さ	入り数	生地	EPK (mm)
6	100×1	●	●
8	100×1	●	●
10	100×1	●	●
12	100×1	●	●
16	100×1	●	●
30	100×1	●	●

4.0			
長さ	入り数	生地	EPK (mm)
10	100×1	●	●
12	100×1	●	●
16	100×1	●	●
20	100×1	●	●
25	100×1	●	●
35	100×1	●	●

5.0			
長さ	入り数	生地	EPK (mm)
12	100×1	●	●
16	100×1	●	●
20	100×1	●	●
25	100×1	●	●
30	100×1	●	●
35	100×1	●	●


6.0			
長さ	入り数	生地	EPK (mm)
12	100×1	●	●
20	100×1	●	●
25	100×1	●	●
30	100×1	●	●
40	100×1	●	●

# TRF/いたずら防止用ねじ ステンレス ツーホール・ナベタッピンねじ(4種AB形)



70022020

ステンレス

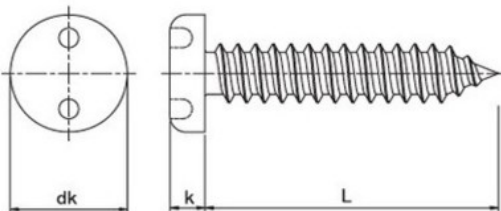

	3.5	4.2	4.8
dk	6.86	8.18	9.48
k	2.4	3	3.6
ドライバーサイズ	#6	#8	#10

3.5			
長さ	入り数	生地	EPK (mm)
10	100×1	●	●
13	100×1	●	●
16	100×1	●	●
20	100×1	●	●
25	100×1	●	●
32	100×1	●	●
38	100×1	●	●
50	100×1	●	●

4.2			
長さ	入り数	生地	EPK (mm)
10	100×1	●	●
13	100×1	●	●
16	100×1	●	●
20	100×1	●	●
25	100×1	●	●
32	100×1	●	●
38	100×1	●	●
50	100×1	●	●

4.8			
長さ	入り数	生地	EPK (mm)
10	100×1	●	●
13	100×1	●	●
16	100×1	●	●
20	100×1	●	●
25	100×1	●	●
32	100×1	●	●
38	100×1	●	●
50	100×1	●	●
63	100×1	●	●