


TRF/いたずら防止用ねじ ステンレス トライウィング ナベ小ねじ(UNC)



70020330

ステンレス

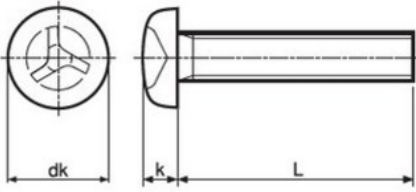

#6		
長さ	入り数	生地
3/8	100×1	●
1/2	100×1	●
3/4	100×1	●
1"	100×1	●

#8		
長さ	入り数	生地
3/8	100×1	●
1/2	100×1	●
3/4	100×1	●

#10		
長さ	入り数	生地
1/2	100×1	●
1"	100×1	●


	#6-32	#8-32	#10-24	#10-32
dk	6.9	8.2	9.5	9.5
k	2.5	3	3.4	3.4
ドライバーサイズ	W3	W4	W5	W5

TRF/いたずら防止用ねじ ステンレス トライウィング ナベ小ねじ(UNF)



70020430

ステンレス

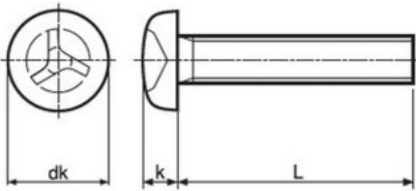

	#6-32	#8-32	#10-24	#10-32
dk	6.9	8.2	9.5	9.5
k	2.5	3	3.4	3.4
ドライバーサイズ	W3	W4	W5	W5


#10		
長さ	入り数	生地
1/2	100×1	●
3/4	100×1	●
1"	100×1	●

TRF/いたずら防止用ねじ ステンレス トライウィング・ナベタッピンねじ(4種AB形)



70022030

ステンレス

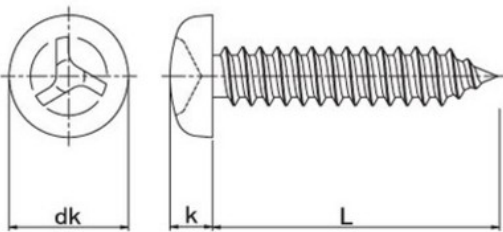

3.5			
長さ	入り数	生地	甲ス(メッシュ)
13	100×1	●	●
20	100×1	●	●
25	100×1	●	●
32	100×1	●	●
38	100×1	●	●

4.2			
長さ	入り数	生地	甲ス(メッシュ)
13	100×1	●	●
16	100×1	●	●
20	100×1	●	●
25	100×1	●	●
32	100×1	●	●
38	100×1	●	●

4.8			
長さ	入り数	生地	甲ス(メッシュ)
13	100×1	●	●
20	100×1	●	●
25	100×1	●	●

	3.5	4.2	4.8
dk	6.86	8.18	9.48
k	2.09	2.44	2.8
ドライバーサイズ	W3	W4	W5