


TRF/いたずら防止用ねじ ステンレス ピン・皿六角穴小ねじ



70020161

ステンレス

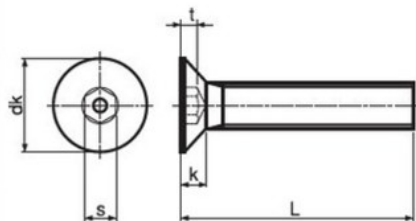

	M3	M4	M5	M6	M8
dk	6.0	8.0	10.0	12.0	16.0
k	1.75	2.3	2.8	3.4	4.7
s	2	2.5	3	4	5
ドライバーサイズ	2	2.5	3	4	5

3.0			
長さ	入り数	生地	ステンレス
6	100×1	●	●
8	100×1	●	●
10	100×1	●	●
12	100×1	●	●
16	100×1	●	●
20	100×1	●	●
25	100×1	●	●

4.0			
長さ	入り数	生地	ステンレス
8	100×1	●	●
10	100×1	●	●
12	100×1	●	●
16	100×1	●	●
20	100×1	●	●
25	100×1	●	●
30	100×1	●	●

5.0			
長さ	入り数	生地	ステンレス
10	100×1	●	●
12	100×1	●	●
16	100×1	●	●
20	100×1	●	●
25	100×1	●	●
30	100×1	●	●
40	100×1	●	●

6.0			
長さ	入り数	生地	ステンレス
10	100×1	●	●
12	100×1	●	●
16	100×1	●	●
20	100×1	●	●
25	100×1	●	●
30	100×1	●	●
40	100×1	●	●
50	100×1	●	●


8.0			
長さ	入り数	生地	ステンレス
10	100×1	●	●
12	100×1	●	●
16	100×1	●	●
20	100×1	●	●
25	100×1	●	●
30	100×1	●	●
40	100×1	●	●
50	100×1	●	●

TRF/いたずら防止用ねじ ステンレス ピン・ボタン六角穴ねじ



7002006B

ステンレス

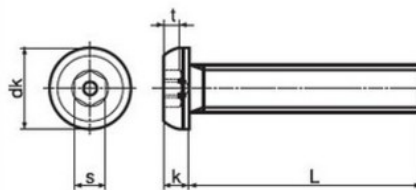

	M3	M4	M5	M6	M8	M10	M12
dk	5.7	7.6	9.5	10.5	14	17.5	21
k	1.65	2.2	2.75	3.3	4.4	5.5	6.6
s	2	2.5	3	4	5	6	8

4.0			
長さ	入り数	生地	ステンレス
6	100×1	●	●
8	100×1	●	●
10	100×1	●	●
12	100×120	●	●
16	100×1	●	●
20	100×1	●	●
25	100×1	●	●
30	100×1	●	●

5.0			
長さ	入り数	生地	ステンレス
10	100×1	●	●
12	100×1	●	●
16	100×1	●	●
20	100×1	●	●
25	100×1	●	●
30	100×1	●	●
40	100×1	●	●
50	100×1	●	●

6.0			
長さ	入り数	生地	ステンレス
8	100×1	●	●
10	100×1	●	●
12	100×1	●	●
16	100×1	●	●
20	100×1	●	●
25	100×1	●	●
30	100×1	●	●
35	100×1	●	●
40	100×1	●	●
45	100×1	●	●
50	100×1	●	●

8.0			
長さ	入り数	生地	ステンレス
10	100×1	●	●
12	100×1	●	●
16	100×1	●	●
20	100×1	●	●
25	100×1	●	●
30	100×1	●	●
35	100×1	●	●
40	100×1	●	●
45	100×1	●	●
50	100×1	●	●
85	50×10	●	●

10.0			
長さ	入り数	生地	ステンレス
20	100×1	●	●
25	100×1	●	●
30	100×1	●	●
40	50×1	●	●
50	50×1	●	●
60	50×1	●	●

3.0			
長さ	入り数	生地	ステンレス
6	100×1	●	●
8	100×1	●	●
10	100×1	●	●
12	100×1	●	●
16	100×1	●	●
20	100×1	●	●
25	100×1	●	●

12.0			
長さ	入り数	生地	ステンレス
20	10×1	●	●
25	10×1	●	●
30	10×20	●	●
35	10×1	●	●
40	10×1	●	●
50	10×1	●	●
60	10×1	●	●