


TRF/いたずら防止用ねじ 鉄 ピン・ナベTRX I=3(SW+ISO W組込)

70001003

鉄

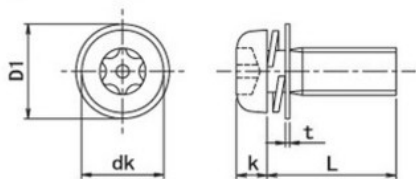


M2.0			M2.6			M3.0			M4.0		
長さ	入り数	三個ホイト	長さ	入り数	三個ホイト	長さ	入り数	三個ホイト	長さ	入り数	三個ホイト
5	100×1	●	5	100×1	●	6	100×1	●	8	100×1	●
6	100×1	●	6	100×1	●	8	100×1	●	10	100×1	●
8	100×1	●	8	100×1	●	10	100×1	●	12	100×1	●

	M2	M2.6	M3	M4
dk	3.5	4.5	5.5	7
k	1.3	1.7	2	2.6
平座サイズ	5 x 0,3	6,5 x 0,5	7 x 0,5	9 x 0,8
ドライバーサイズ	T6	T8	T10	T20

TRF/いたずら防止用ねじ ステンレス ノーリセス

7002C000

ステンレス

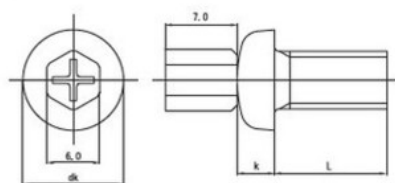

3.0			4.0			5.0			6.0		
長さ	入り数	生地	長さ	入り数	生地	長さ	入り数	生地	長さ	入り数	生地
6	100×1	●	8	100×1	●	10	100×1	●	12	100×1	●
8	100×1	●	10	100×1	●	12	100×1	●	16	100×1	●
10	100×1	●	12	100×1	●	16	100×1	●	20	100×1	●
									25	100×1	●


ねじ呼び径	M3	M4	M5	M6
頭部外形 (dk)	5.5	7.0	9.0	10.5
頭部高さ (k)	2.0	2.6	3.3	3.9
六角頭部	六角対辺			
	高さ			
	十字穴番号			
頭部破断トルク (N·m)	1.47	1.96	2.55	4.22

TRF/いたずら防止用ねじ マグネット付ドライバー



7000D000

 鉄



サイズ	製品コード	梱包	六角対辺
1/4"	HEXDR	1	6.35
5/16"	HEXDR2	1	8

呼び	入り数	生地
1/4(6.35)	1×10	●
5/16(8)	1×1	●