

鉄 ⊕ ⊖ 丸木ねじ



小ねじ

マフロねじ

組込みねじ

タツピンねじ

タツタイト・
ハイエックねじ

いたすら防止ねじ

建材用スクリュー

ボルト

キャップボルト

ドリルねじ

座金

つまみねじ


ナット

樹脂製品

アンカーボルト

60000025

鉄

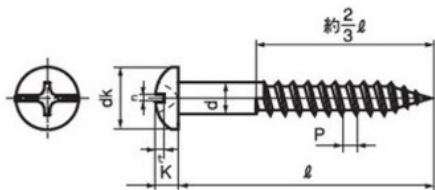

呼び径	十字穴の番号	d		dk		K		n		t		P
		基準寸法	許容差	基準寸法	許容差	基準寸法	許容差	基準寸法	許容差	基準寸法	許容差	
3.1	2	3.1	±0.07	5.7	±0.25	2.3	±0.15	0.9	+0.2 0	1.4	±0.2	1.3
3.5		3.5	±0.1	6.5		2.5		1.0		1.6	±0.25	1.4
3.8		3.8		2.7		1.0		1.7		1.6		
4.1		4.1		2.9		1.2		1.8		±0.3		1.8

2.7					
長さ	入り数	コアラ	クロメート	三価ホウイット	三価フラスク
13	5000×10	●	●	●	●

3.1					
長さ	入り数	コアラ	クロメート	三価ホウイット	三価フラスク
10	2000×15	●	●	●	●
16	2000×14	●	●	●	●
20	2000×13	●	●	●	●
25	2000×16	●	●	●	●

3.5					
長さ	入り数	コアラ	クロメート	三価ホウイット	三価フラスク
25	1000×10	●	●	●	●
32	1000×13	●	●	●	●
38	500×14	●	●	●	●

3.8					
長さ	入り数	コアラ	クロメート	三価ホウイット	三価フラスク
16	1000×20	●	●	●	●
20	1000×20	●	●	●	●
25	1000×10	●	●	●	●
32	1000×10	●	●	●	●


4.1					
長さ	入り数	生地	コアラ	クロメート	三価ホウイット
16	1000×10	●	●	●	●
20	1000×10	●	●	●	●
25	1000×10	●	●	●	●
32	1000×10	●	●	●	●

ステンレス ⊕ 皿木ねじ(2条全ねじ)



60020201

ステンレス

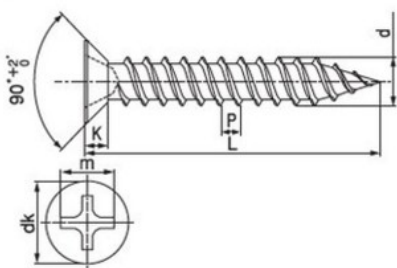

呼び径	十字穴の番号	dk		k		m
		基準寸法	許容差	基準寸法	許容差	
2.7	1	5.4	0 -0.4	1.55	0 -0.2	2.9
3.1	2	6.2	0 -0.5	1.8	0 -0.3	3.8

2.7		
長さ	入り数	生地
16	5000×10	●

3.1		
長さ	入り数	生地
20	2000×12	●
22	2000×13	●
25	2000×10	●