

ステンレス SUSXM7 ⊕ アリンコ皿 (パック入り品)



63020552

ステンレス

取付部材+ALC

4.0			5.0			6.0		
長さ	入り数	生地	長さ	入り数	生地	長さ	入り数	生地
35	1×18	●	35	1×18	●	40	1×18	●
40	1×18	●	40	1×18	●	50	1×18	●
50	1×18	●	50	1×18	●	65	1×18	●
			65	1×18	●	80	1×18	●

ステンレス SUSXM7 ⊕ アリンコトラス




63020553

ステンレス

取付部材+ALC

特長

- ねじ部は発砲体をむりやり押しつぶさないように先端ぎりぎりまでねじ山が形成されており、食付きが良く、始動トルクが小さくなります。
- ねじ込み途中の圧力を切粉をねじ部の深い谷に逃しながら進む事で和らげ、その上、切粉でめねじを形成する効果でガッチリ締結できて強い保持力を発揮します。
- 頭部形状はトラス及びサラ形状です。
- 材質は錆びにくいSUSXM7です。

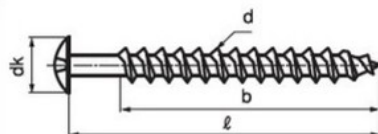

d	4.0	5.0	6.0	8.0
dk	8.1	10.6	11.8	14.0

4.0			5.0			6.0			8.0		
長さ	入り数	生地	長さ	入り数	生地	長さ	入り数	生地	長さ	入り数	生地
35	800×5	●	35	600×5	●	35	500×5	●	55	200×5	●
40	800×5	●	40	500×5	●	40	500×5	●	65	200×5	●
50	600×5	●	50	400×5	●	50	400×5	●	75	200×5	●
			65	300×5	●	65	300×5	●	90	150×5	●
						80	200×5	●	110	150×5	●
									130	100×5	●
									150	100×5	●

ステンレス SUSXM7 アリンコトラス (パック入り品)



63020554

ステンレス

取付部材+ALC

4.0			5.0			6.0		
長さ	入り数	生地	長さ	入り数	生地	長さ	入り数	生地
35	1×18	●	35	1×18	●	35	1×18	●
40	1×18	●	40	1×18	●	40	1×18	●
50	1×18	●	50	1×18	●	50	1×18	●
			65	1×18	●	65	1×18	●
						80	1×18	●