

ステンレス 六角ボルト(半ねじ)(ウィット)



小ねじ

マフロねじ

組込みねじ

タッピンねじ

タフタイト・
ハイテックねじ

いたすら防止ねじ
建材用スクリュー

ボルト

キャップホーロー

ドリルねじ

座金

つまみねじ


 
ナット

樹脂製品

アンカーボルト

B0020012

ステンレス

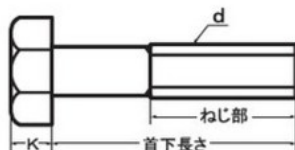

単位：mm

ねじ呼び (d)	山数	頭寸法			
		平径(S)		厚さ(k)	
W1/4	20	10		4.5	
		0	-0.6	0	-0.6
W5/16	18	14		5.5	
		0	-0.7	0	-0.6
W3/8	16	17		6	
		0	-0.7	0	-0.8
W1/2	12	21		9	
		0	-0.8	0	-0.8
W5/8	11	26		11	
		0	-0.8	0	-0.8
W3/4	10	32		13	
		0	-0.8	0	-0.9
W7/8	9	35		15	
		0	-1	0	-0.9

W3/8		
長さ	入り数	生地
40	100×8	●
45	100×6	●
50	100×6	●
55	100×6	●
60	100×6	●
65	100×5	●
70	50×9	●
75	50×9	●
80	50×9	●
85	50×9	●
90	50×8	●
95	50×8	●
100	50×8	●
110	50×6	●
120	50×6	●
130	50×6	●
140	50×6	●
150	50×6	●

W1/2		
長さ	入り数	生地
40	50×8	●
45	50×8	●
50	50×8	●
55	50×6	●
60	50×6	●
65	50×6	●
70	50×6	●
75	50×6	●
80	50×6	●
85	50×6	●
90	50×6	●
95	40×6	●
100	40×6	●
110	40×6	●
120	30×6	●
130	30×6	●
140	30×6	●
150	30×4	●
200	20×1	●

W5/8		
長さ	入り数	生地
50	40×6	●
55	40×6	●
60	30×6	●
65	30×6	●
70	30×6	●
75	30×6	●
80	30×6	●
85	25×6	●
90	25×6	●
95	25×6	●
100	25×6	●
110	20×6	●
120	20×4	●
130	20×6	●
140	20×6	●
150	15×6	●

W3/4		
長さ	入り数	生地
70	25×4	●
75	25×4	●
80	25×4	●
85	20×6	●
90	15×6	●
100	15×6	●
110	15×6	●
120	15×5	●
130	15×5	●
140	15×4	●
150	15×4	●

W7/8		
長さ	入り数	生地
60	12×1	●
70	12×1	●
80	8×1	●
90	8×1	●
100	8×1	●
110	8×1	●