

鋼 強度区分10.9 六角ボルト 日本ファスナー製



小ねじ

マフロねじ

組込みねじ

タッピンねじ

タツタイト・
ハイテックねじ

いたすら防止ねじ

建材用スクリュー

ボルト

キャップ・ホーロー

ドリルねじ

座金

つまみねじ


ナット

樹脂製品

アンカーボルト

B000F400

鉄

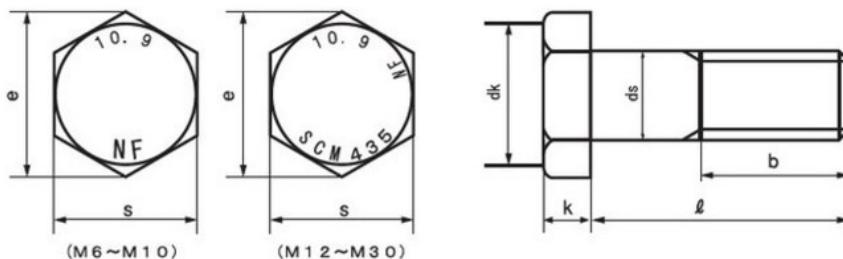

(M6~M10)

(M12~M30)

呼び径 (d)	ds		K		S		e	z
	基準寸法	許容差	基準寸法	許容差	基準寸法	許容差	約	約
M5	5	0 -0.1	3.5	±0.15	8	0 -0.2	9.2	0.9
M6	6	0 -0.2	4	±0.25	10	0 -0.6	11.5	1
M8	8		5.5		13	0 -0.7	15	1.2
M10	10	0 -0.25	7	±0.3	17		19.6	1.5
M12	12		8		19	0 -0.8	21.9	2
M14	14		9		22		25.4	2
M16	16		10		24		27.7	2
M18	18	0 -0.35	12	±0.35	27	0 -1	31.2	2.5
M20	20		13		30		34.6	2.5
M22	22		14		32		37	2.5
M24	24		15		36		41.6	3
M27	27	0 -0.4	17	±0.4	41	0 -1.2	47.3	3
M30	30		19		46		53.1	3.5
M33	33		21		50		57.7	3.5
M36	36		23		55		63.5	4
M39	39	0 -0.4	25	±0.4	60	0 -1.2	69.3	4
M42	42		26		65		75	4.5
M45	45		28		70		80.8	4.5
M48	48		30		75		86.5	5

(bはd X2+6、長さ130よりd X2+12、長さ220よりd X2+25)