

鉄 アイボルト(細目)



C0000354

鉄

呼び	入り数	生地	呼び	入り数	生地
M10P1.25	1×450	●	M24P2.0	1×35	●
M12P1.25	1×200	●	M30P2.0	1×20	●
M12P1.5	1×200	●	M30P3.0	1×20	●
M14P1.5	1×120	●	M36P3.0	1×10	●
M16P1.5	1×120	●	M42P3.0	1×6	●
M20P1.5	1×70	●	M48P3.0	1×5	●
M20P2.0	1×70	●			

アイボルト(足長)



C0000370


鉄

C0020370

ステンレス

C0110370

SUS 316

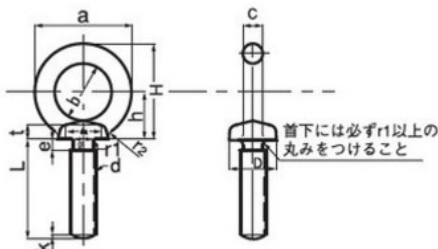

ねじの呼び d	a	b	c	D	t	h	H (参考)
M6	26	16	5.8	13.5	6	14	27
M8	32.6	20	6.3	16	5	17	33.3
M10	41	25	8	20	7	21	41.5
M12	50	30	10	25	9	26	51
M16	60	35	12.5	30	11	30	60
M20	72	40	16	35	13	35	71
M22	81	45	18	40	15	40	80.5
M22(ステンレス)	80	44	19	40	16.5	43	84
M24	90	50	20	45	18	45	90
M30	110	60	25	60	22	55	110

小ねじ

マフクロねじ

組込みねじ

タッピンねじ

タツタイト・
ハイテックねじ

いたすら防止ねじ
建材用スクリュー

ボルト

キャップホーロー

ドリルねじ

座金

つまみねじ

ナット

樹脂製品

アンカーボルト