

アイボルト(足長)(ウィット)



小ねじ

マフロねじ

組込みねじ

タッピンねじ

タツタイト
ハイテクねじ

いたすら防止ねじ

建材用スクリーナー

ボルト

キャップホーク

ドリルねじ

座金

つまみねじ

ナット

樹脂製品

アンカーボルト

C0000372

C0020372

鉄


ステンレス

呼び	入り数	鉄				ステンレス
		生地	ユクロ	クロメイト	三層ホワイト	
3/8×30	50×6					●
3/8×50	1×350	●	●	●	●	
3/8×50	40×6					●
3/8×100	30×6					●
1/2×50	1×120					●
1/2×50	1×200	●	●	●	●	
1/2×60	20×6					●
1/2×100	15×4					●
5/8×50	1×120	●	●			
5/8×50	10×6					●
5/8×100	10×4					●
3/4×50	1×70	●				

ステンレス ダウンサイジング アイボルト

C0020D35

ステンレス

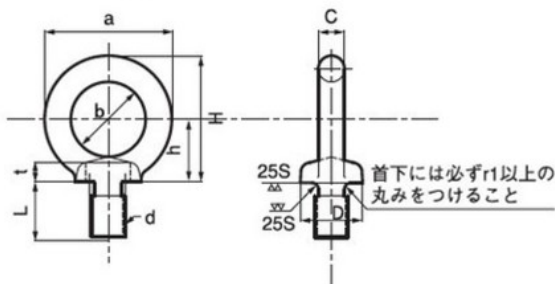

ねじの呼び d	a	b	c	D	t	h	H (参考)
M8	26	16	5.8	13.5	6	14	27
M10	32.6	20	6.3	16	5	17	33.3
M12	41	25	8	20	7	21	41.5
M16	50	30	10	25	9	26	51

呼び	入り数	生地
M8(L=15)	800×1	●
M10(L=18)	400×1	●
M12(L=22)	100×1	●
M16(L=27)	60×1	●

アイボルト 輸入品



C000U350

C002U350

鉄

ステンレス

呼び	入り数	鉄				ステンレス
		生地	ユクロ	クロメイト	三層ホワイト	
M6(L=13)	150×10					●
M8(L=15)	100×6					●
M8(L=15)	70×10	●	●	●	●	
M10(L=18)	40×10	●	●	●	●	
M10(L=18)	50×6					●
M12(L=22)	20×10	●	●	●	●	
M12(L=22)	25×6					●
M16(L=27)	10×10	●	●	●	●	
M16(L=27)	12×10					●
M20(L=30)	1×70	●	●	●	●	
M20(L=30)	7×10					●
M24(L=38)	1×35	●	●	●	●	
M24(L=38)	3×10					●