

六角穴付きボルト(キャップスクリュー)(細目)




小ねじ
メソクロねじ
組込みねじ
タツピンねじ
タツタイト
ハイテクねじ
いたすら防止ねじ
建材用スクリュー
ボルト
キャップ・ホーロー
ドリルねじ
座金
つまみねじ
ナット
樹脂製品
アンカーボルト

A0000004

A0020004

鉄

ステンレス

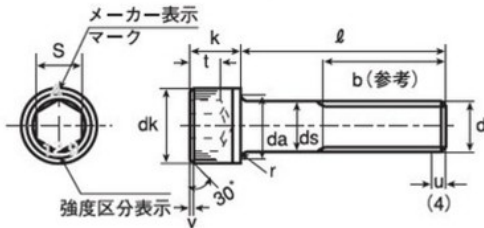

ねじの呼び(d)		M4	M5	M6	M8	M10	M12	M14	M16	M20
b	参考	20	22	24	28	32	36	40	44	52
dk	最大(基準寸法) ⁽¹⁾	7	8.5	10	13	16	18	21	24	30
	最大 ⁽²⁾	7.22	8.72	10.22	13.27	16.27	18.27	21.33	24.33	30.33
	最小	6.78	8.28	9.78	12.73	15.73	17.73	20.67	23.67	29.67
da	最大	4.7	5.7	6.8	9.2	11.2	13.7	15.7	17.7	22.4
ds	最大(基準寸法)	4	5	6	8	10	12	14	16	20
	最小	3.82	4.82	5.82	7.78	9.78	11.73	13.73	15.73	19.67
e	最小	3.44	4.58	5.72	6.86	9.15	11.43	13.72	16.00	19.44
k	最大(基準寸法)	4	5	6	8	10	12	14	16	20
	最小	3.82	4.82	5.70	7.64	9.64	11.57	13.57	15.57	19.48
r	最小	0.2	0.2	0.25	0.4	0.4	0.6	0.6	0.6	0.8
s	呼び(基準寸法)	3	4	5	6	8	10	12	14	17
	最小	3.02	4.02	5.02	6.02	8.025	10.025	12.032	14.032	17.050
	最大 ⁽³⁾	1欄	3.080	4.095	5.140	6.140	8.175	10.175	12.212	14.212
	2欄	3.080	4.095	5.095	6.095	8.115	10.115	12.142	14.142	
t	最小	2	2.5	3	4	5	6	7	8	10
v	最大	0.4	0.5	0.6	0.8	1	1.2	1.4	1.6	2

M4-0.5		
長さ	入り数	ステンレス
8	1000×1	●
10	1000×1	●
12	500×1	●
15	500×1	●
16	500×1	●
20	500×1	●
25	500×1	●

M5-0.5		
長さ	入り数	ステンレス
10	500×1	●
12	500×1	●
15	500×1	●
16	200×1	●
20	200×1	●
25	200×1	●
30	200×1	●

M6-0.75		
長さ	入り数	鉄 ステンレス
10	200×1	●
10	500×12	●
12	200×1	●
12	500×9	●
14	500×9	●
15	200×1	●
15	500×9	●
16	500×9	●
18	500×6	●
20	200×1	●
20	500×6	●
25	200×1	●
25	500×6	●
30	200×1	●
30	200×12	●
35	200×12	●
40	200×9	●
45	200×9	●
50	200×9	●

M8-1.0							
長さ	入り数	鉄					ステンレス
		生地	コテロ	クロメート	ニッケルメッキ	亜鉛黒	
10	200×12	●	●	●	●	●	
12	100×1						●
12	200×12	●	●	●	●	●	
14	200×10	●	●	●	●	●	
15	100×1						●
15	200×10	●	●	●	●	●	
16	100×1						●
16	200×10	●	●	●	●	●	
18	200×10	●	●	●	●	●	
20	100×1						●
20	200×10	●	●	●	●	●	
25	100×1						●
25	100×18	●	●	●	●	●	
30	100×1						●
30	100×15	●	●	●	●	●	
35	100×1						●
35	100×15	●	●	●	●	●	
40	100×1						●
40	100×10	●	●	●	●	●	
45	100×1						●
45	100×10	●	●	●	●	●	
50	100×1						●
50	100×10	●	●	●	●	●	