


鋼六角穴付きボタンボルト (ボタンキャップスクリュー)(SSS規格)



A0001000

鉄

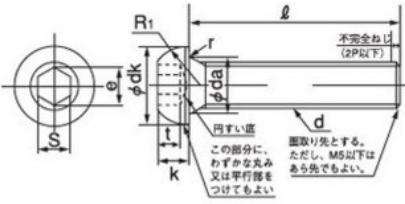

ねじの呼び d	頭部径 dk		頭部高さ k		六角二面幅 S		六角深さ t		
	基準寸法	許容差	基準寸法	許容差	基準寸法	許容差	基準寸法	許容差	
M2	3.5	0 -0.3	1.15	±0.15	1.3	0 -0.25	0.7	±0.10	
M2.5			1.35			1.5	+0.060 +0.010		0.9
M3	5.5		2.0			2.0		1.4	±0.15
M4	7.5		2.6			2.5	+0.080 +0.020	1.8	
M5	9.5	0 -0.4	3.4		3.0		2.4		
M8	14.0	0 -0.5	5.0	±0.20	5.0	+0.105 +0.030	3.5	±0.20	
M10	18.0		6.0			6.0			4.2
M12	21.0		7.0			8.0	+0.130 +0.040		4.9

M2.0			
長さ	入り数	生地	三層フラッシュ
3	500×39	●	
4	500×39	●	
5	500×39	●	●
6	500×39	●	
8	500×39	●	
10	500×39	●	
12	500×39	●	

M2.5			
長さ	入り数	生地	三層フラッシュ
3	500×39	●	
4	500×39	●	
5	500×39	●	
6	500×39	●	
8	500×39	●	
10	500×39	●	
12	500×39	●	

M3.0					
長さ	入り数	生地	コクロ	クロメイト	亜鉛黒
3	1000×40	●	●	●	●
40	500×10	●			

M4.0		
長さ	入り数	生地
22	500×20	●

M5.0		
長さ	入り数	コクロ
45	100×20	●

M10.0					
長さ	入り数	生地	コクロ	クロメイト	亜鉛黒
18	100×10	●			
22	100×10	●	●	●	●

M12.0					
長さ	入り数	生地	コクロ	クロメイト	亜鉛黒
85	25×10	●	●	●	●

六角穴付きボタンボルト (ボタンキャップスクリュー)(SSS規格)




A00210S0

ステンレス

A01210S0

SUS 316L

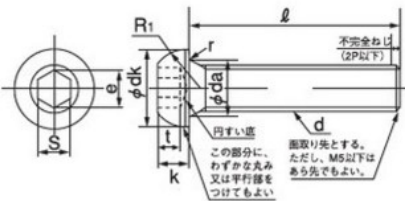

単位mm									
ねじの呼び(d)	M3	M4	M5	M6	M8	M10	M12	M16	
ピッチ p	0.5	0.7	0.8	1	1.25	1.5	1.75	2	
dk	基準寸法	5.5	7.5	9.5	10.5	14.0	18.0	21.0	28.0
	許容差	0 -0.30		0 -0.40		0 -0.50		0 -0.60	
k	最大	2.0	2.6	3.4	4.0	5.0	6.0	7.0	8.5
	許容差	±0.15			±0.2				
s	基準寸法	2.0	2.5	3.0	4.0	5.0	6.0	8.0	10.0
	許容差	+0.080 +0.020			+0.105 +0.030			+0.130 +0.040	
t	基準寸法	1.4	1.8	2.4	2.8	3.5	4.2	4.9	6.0
	許容差	±0.15			±0.20				
R1	参考	2	2.5	3	3.5	6	6.5	7	10
r	最小	0.1	0.2	0.2	0.25	0.4	0.4	0.6	0.6
da	最大	3.6	4.7	5.7	6.8	9.2	11.2	14.2	18.2
e	約	2.3	2.9	3.6	4.7	5.9	7.0	9.4	11.7