


六角穴付き止めねじ(ホーローセット)(くぼみ先)

M18.0				M20.0				M20.0				M22.0				M24.0				M30.0			
長さ	入り数	鉄	ステンレス	長さ	入り数	鉄	ステンレス	長さ	入り数	鉄	ステンレス	長さ	入り数	鉄	ステンレス	長さ	入り数	鉄	ステンレス	長さ	入り数	鉄	ステンレス
15	100×4	●		15	50×12	●		60	25×10	●		25	50×16	●		20	30×12	●		25	40×7	●	
20	100×4	●		20	100×1	●		65	25×10	●		30	50×6	●		25	30×12	●		30	30×10	●	
25	100×4	●		20	50×12	●		70	20×10	●		35	50×8	●		30	25×12	●		35	25×10	●	
30	100×4	●		25	50×10	●		75	20×10	●		40	50×8	●		35	25×10	●		40	20×10	●	
35	100×4	●		25	80×1	●		80	20×10	●		45	50×8	●		40	20×10	●		45	15×10	●	
40	100×4	●		30	30×12	●		85	20×10	●		50	50×8	●		45	20×10	●		50	20×10	●	
45	50×6	●		30	50×1	●		90	20×9	●		55	50×8	●		50	20×10	●		55	30×10	●	
50	50×6	●		35	30×12	●		95	20×9	●		60	25×8	●		55	20×10	●		60	15×10	●	
55	50×6	●		35	50×1	●		100	20×9	●		65	25×8	●		60	20×10	●		65	20×10	●	
60	50×4	●		40	25×12	●		110	30×4	●		70	25×8	●		65	15×10	●		70	10×10	●	
65	50×4	●		40	40×1	●		120	25×4	●		75	25×8	●		70	15×10	●		75	20×10	●	
70	50×4	●		45	25×12	●		130	25×4	●		80	20×6	●		75	15×10	●		80	10×10	●	
80	50×4	●		45	40×1	●		140	25×4	●		90	25×8	●		80	15×10	●		90	10×10	●	
90	50×4	●		50	25×10	●		150	25×4	●		100	25×8	●		85	15×10	●		100	20×10	●	
				50	50×1	●										90	12×10	●					
				55	25×10	●										100	12×10	●					

六角穴付き止めねじ(ホーローセット)  
(くぼみ先)アンスコ製



A000500A	A002500A
鉄	ステンレス

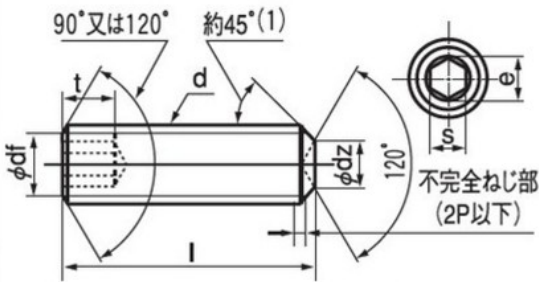

注(1) 45°の角度は、おねじの谷の径より下の傾斜部に適用する。

ねじの呼び(d)		M1.6	M2	M2.5(2.6)	M3	M4	M5	M6	M8	M10	M12	M16	
ピッチ(P)		0.35	0.4	0.45	0.5	0.7	0.8	1.0	1.25	1.5	1.75	2.0	
dz	最大(基準寸法)	0.8	1.0	1.2	1.4	2.0	2.5	3.0	5.0	6.0	8.0	10.0	
	最小	0.55	0.75	0.95	1.15	1.75	2.25	2.75	4.7	5.7	7.64	9.64	
df	約	おねじの谷径											
e	最小	0.803	1.003	1.427	1.73	2.30	2.87	3.44	4.58	5.72	6.86	9.15	
s	呼び(基準寸法)	0.7	0.9	1.3	1.5	2.0	2.5	3.0	4.0	5.0	6.0	8.0	
	最小	0.711	0.889	1.270	1.520	2.020	2.520	3.020	4.020	5.020	6.020	8.025	
	最大	0.724	0.902	1.295	1.545	2.045	2.560	3.080	4.095	5.095	6.095	8.115	
t	最小 <sup>(a)</sup>	1欄	0.7	0.8	1.2	1.2	1.5	2.0	2.0	3.0	4.0	4.8	6.4
		2欄	1.5	1.7	2.0	2.0	2.5	3.0	3.5	5.0	6.0	8.0	10.0