


六角穴付き止めねじ(ホーローセット) (くぼみ先)細目



小ねじ
マフクロねじ
組込みねじ
タツピンねじ
タツタイト
ハイテクねじ
いたすら防止ねじ
建材用スクリーン
ボルト
キャップ・ホーロー
ドリルねじ
座金
つまみねじ
ナット
樹脂製品
アンカーボルト

A0005004 鉄
A0025004 ステンレス

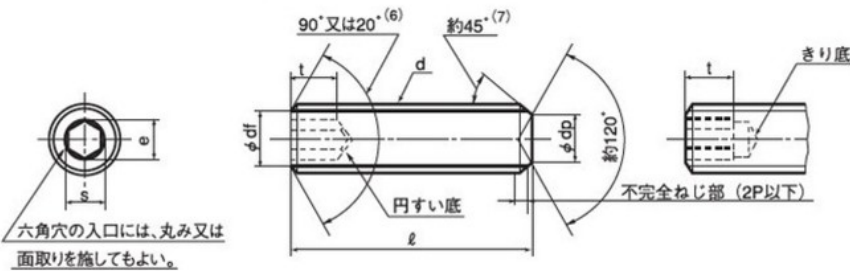

六角穴の入口には、丸み又は面取りを施してもよい。

ねじの呼び(d)	M3	M4	M5	M6	M8	M10	M12	M14	M16	M20	M24	
ピッチ	0.35	0.5	0.5	0.75	1.0	1.25	1.25	1.5	1.5	1.5	1.5	
dz	最大(基準寸法)	1.4	2.0	2.5	3.0	5.0	6.0	8.0	9.0	10.0	16.0	
	最小	1.15	1.75	2.25	2.75	4.7	5.7	7.64	8.64	9.64	15.57	
df	約 ほぼおねじの谷径											
e	最小	1.73	2.30	2.87	3.44	4.58	5.72	6.86	6.86	9.15	11.43	13.72
s	呼び(基準寸法)	1.5	2.0	2.5	3.0	4.0	5.0	6.0	6.0	8.0	10.0	12.0
	最大	1.545	2.045	2.560	3.071	4.084	5.084	6.095	6.095	8.115	10.115	12.142
	最小	1.520	2.020	2.520	3.020	4.020	5.020	6.020	6.02	8.025	10.025	12.032
t	最小	1欄	1.2	1.5	2.0	2.0	3.0	4.0	4.8	6.4	8.0	10.0
	2欄	2.0	2.5	3.0	3.5	5.0	6.0	8.0	8.0	10.0	12.0	15.0

M4-0.5		
長さ	入り数	鉄
4	2000×1	●
5	2000×1	●
6	2000×1	●
8	2000×1	●
10	2000×1	●

M5-0.5		
長さ	入り数	鉄
5	2000×1	●
6	2000×1	●
8	2000×1	●
10	2000×1	●
12	1000×1	●
15	1000×1	●
20	1000×1	●

M6-0.75		
長さ	入り数	鉄
5	500×26	●
6	1000×1	●
6	500×26	●
8	1000×1	●
8	500×26	●
10	1000×1	●
10	500×26	●
12	1000×1	●
12	500×20	●
15	500×1	●
15	500×18	●
20	500×1	●
20	500×10	●
25	500×10	●
30	200×18	●

M8-1.0		
長さ	入り数	鉄
6	500×26	●
8	1000×1	●
8	500×20	●
10	500×1	●
10	500×18	●
12	500×1	●
12	500×18	●
15	200×18	●
15	500×1	●
20	200×1	●
20	200×18	●
25	200×1	●
25	200×18	●
30	200×10	●
35	200×10	●
40	200×10	●
45	100×18	●
50	100×18	●

M10-1.25		
長さ	入り数	鉄
8	500×18	●
10	500×1	●
10	500×10	●
12	200×1	●
12	500×10	●
15	200×1	●
15	200×18	●
20	200×1	●
20	200×10	●
25	200×1	●
25	200×10	●
30	100×1	●
30	100×18	●
35	100×18	●
40	100×14	●
40	100×18	●
45	100×9	●

M12-1.25		
長さ	入り数	鉄
10	500×10	●
12	200×1	●
12	200×18	●
15	200×1	●
20	200×1	●
20	200×10	●
25	200×1	●
25	200×10	●
30	100×10	●
30	200×1	●
35	100×10	●
40	200×1	●
45	100×6	●
50	100×6	●

M14-1.5		
長さ	入り数	鉄
14	200×9	●
15	200×6	●
20	200×6	●
25	100×10	●
30	100×10	●
35	100×6	●
40	100×6	●
45	50×9	●
50	40×9	●
55	40×9	●
60	50×6	●

M16-1.5		
長さ	入り数	鉄
15	200×6	●
16	200×6	●
18	100×1	●
20	100×9	●
25	100×6	●
30	100×6	●
35	50×9	●
40	50×9	●
45	50×6	●
50	50×6	●
55	50×6	●
60	50×6	●

nodata		
長さ	入り数	鉄
25	100×1	●
30	100×1	●
35	100×1	●
40	100×1	●
45	100×1	●
50	100×1	●

M20-1.5		
長さ	入り数	鉄
20	100×1	●
25	100×1	●
35	100×1	●
40	25×12	●
45	100×1	●
50	100×1	●