


鋼 六角穴付き止めねじ(ホーローセット)(平先) 永井精密製



小ねじ
マフロねじ
組込みねじ
タツピンねじ
タツタイト
ハイテねじ
いたすら防止ねじ
建材用スクリーン
ボルト
キャップ・ホーロー
ドリルねじ
座金
つまみねじ
ナット
樹脂製品
アンカーボルト

A000501M

鉄

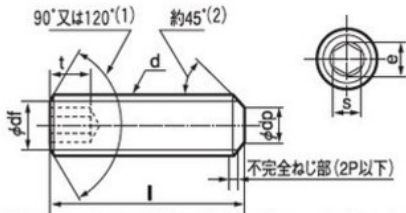

注(1) tが下の表に示す階段状の点線より短いものは、120°の面取りとする。
注(2) 45°の角度は、おねじの谷の径より下の傾斜部に適用する。

(mm)

ねじの呼び(d)		M1.6	M2	M2.5(2.6)	M3	M4	M5	M6	M8	M10	M12	M16	
ピッチ(P)		0.35	0.4	0.45	0.5	0.7	0.8	1.0	1.25	1.50	1.75	2.0	
dp	最大(基準寸法)	0.8	1.0	1.5	2.0	2.5	3.5	4.0	5.5	7.0	8.5	12.0	
	最小	0.55	0.75	1.25	1.75	2.25	3.2	3.7	5.2	6.64	8.14	11.57	
df	約	おねじの谷径											
e	最小	0.803	1.003	1.427	1.73	2.30	2.87	3.44	4.58	5.72	6.86	9.15	
s	呼び(基準寸法)	0.7	0.9	1.3	1.5	2.0	2.5	3.0	4.0	5.0	6.0	8.0	
	最小	0.711	0.889	1.270	1.520	2.020	2.520	3.020	4.020	5.020	6.020	8.025	
	最大	0.724	0.902	1.295	1.545	2.045	2.560	3.080	4.095	5.095	6.095	8.115	
t	最小 ⁽³⁾	1欄	0.7	0.8	1.2	1.2	1.5	2.0	2.0	3.0	4.0	4.8	6.4
		2欄	1.5	1.7	2.0	2.0	2.5	3.0	3.5	5.0	6.0	8.0	10.0

1.6		
長さ	入り数	生地
2	1000×10	●
2.5	1000×10	●
3	1000×10	●
4	1000×10	●
5	1000×10	●

1.7		
長さ	入り数	生地
2	1000×10	●
2.5	1000×10	●
3	1000×10	●
4	1000×10	●
5	1000×10	●

2.0		
長さ	入り数	生地
2	1000×10	●
2.5	1000×10	●
3	1000×10	●
4	1000×10	●
5	1000×10	●
6	1000×10	●
8	1000×10	●
10	1000×10	●

2.5		
長さ	入り数	生地
2.5	1000×10	●
3	1000×10	●
4	1000×10	●
5	1000×10	●
6	1000×10	●
8	1000×10	●
10	1000×10	●

2.6		
長さ	入り数	生地
2.5	1000×10	●
3	1000×10	●
4	1000×10	●
5	1000×10	●
6	1000×10	●
8	1000×10	●
10	1000×10	●

3.0		
長さ	入り数	生地
2.5	1000×10	●
3	1000×10	●
4	1000×10	●
5	1000×10	●
6	1000×10	●
8	1000×10	●
10	1000×10	●
12	1000×10	●

4.0		
長さ	入り数	生地
3	1000×10	●
4	1000×10	●
5	1000×10	●
6	1000×10	●
8	1000×5	●
10	1000×5	●
12	500×5	●

5.0		
長さ	入り数	生地
4	1000×5	●
5	1000×5	●
6	1000×5	●
8	1000×5	●
10	500×5	●
12	500×5	●