

TORX穴付きボタンボルト (TORXボタンキャップ) 日産ネジ製

長さ	入り数	鉄					ステンレス
		生地	クロメート	三価ホワイト	三価ブラック	ニッケル	
5	1000×24	●		●	●	●	●
6	1000×24	●		●	●	●	●
8	1000×24	●		●	●	●	●
10	1000×24	●		●	●	●	●
12	1000×24					●	●
15	1000×24	●					●
16	1000×24						●
20	1000×18						●

長さ	入り数	鉄					ステンレス
		生地	クロメート	三価ホワイト	三価ブラック	ニッケル	
6	1000×24	●	●	●	●	●	●
8	1000×24	●	●	●	●	●	●
10	1000×18	●	●	●	●	●	●
12	1000×18	●	●	●	●	●	●
15	1000×15	●	●	●	●	●	●
16	1000×15	●	●	●	●	●	●
20	1000×12	●	●	●	●	●	●
25	1000×10	●	●	●	●	●	●
25	1000×12						●
30	500×15	●	●	●	●	●	●

長さ	入り数	鉄					ステンレス
		生地	クロメート	三価ホワイト	三価ブラック	ニッケル	
8	1000×15	●	●	●	●	●	●
10	1000×12	●	●	●	●	●	●
12	1000×12	●	●	●	●	●	●
15	500×18	●	●	●	●	●	●
16	500×18	●	●	●	●	●	●
20	500×15	●	●	●	●	●	●
25	500×12	●	●	●	●	●	●

長さ	入り数	鉄					ステンレス
		生地	クロメート	三価ホワイト	三価ブラック	ニッケル	
8	500×18						●
10	500×18	●	●	●	●	●	●
12	500×15	●	●	●	●	●	●
15	500×12	●	●	●	●	●	●
16	500×12	●	●	●	●	●	●
20	500×12	●	●	●	●	●	●
25	500×8	●	●	●	●	●	●
30	500×8	●	●	●	●	●	●

長さ	入り数	鉄					ステンレス
		生地	クロメート	三価ホワイト	三価ブラック	ニッケル	
10	200×15						●
12	200×15						●
15	200×12	●	●	●	●	●	●
16	200×12	●	●	●	●	●	●
20	200×12	●	●	●	●	●	●
25	200×10	●	●	●	●	●	●
30	200×8	●	●	●	●	●	●
35	200×8	●	●	●	●	●	●


長さ	入り数	鉄	
		鉄	ステンレス
15	200×10	●	●
16	200×10	●	●
20	200×8	●	●
25	100×12	●	●
30	100×12	●	●
35	100×10	●	●
40	100×10	●	●

TORX穴付き皿ボルト (TORX皿キャップ) (新JIS) 日産ネジ製



A000T2J0 鉄
A002T2J0 ステンレス

ドライブサイズ

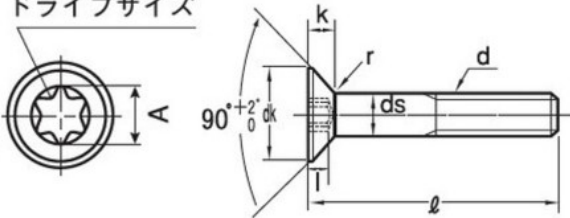

ねじの呼び d	ピッチ P	ドライブ サイズ	A 参考	dk		ds		k	r	l
				最大	最小	最大	最小	最大	最小	最小
M3	0.5	T10	2.83	6.72	5.54	3.00	2.86	1.86	0.1	0.7
M4	0.7	T20	3.94	8.96	7.53	4.00	3.82	2.48	0.2	1.05
M5	0.8	T25	4.52	11.20	9.43	5.00	4.82	3.1	0.2	1.4
M6	1	T30	5.61	13.44	11.34	6.00	5.82	3.72	0.25	1.65
M8	1.25	T40	6.76	17.92	15.24	8.00	7.78	4.96	0.4	2.35

長さ	入り数	鉄
6	1000×24	●
8	1000×24	●
10	1000×24	●

長さ	入り数	鉄
6	1000×24	●
8	1000×24	●
10	1000×18	●
12	1000×18	●
15	1000×15	●
16	1000×15	●
20	1000×12	●
25	1000×10	●

長さ	入り数	鉄
8	1000×15	●
10	1000×12	●
12	1000×12	●
15	500×18	●
18	500×15	●
20	500×15	●
25	500×12	●
30	500×12	●

長さ	入り数	鉄
12	500×15	●
15	500×12	●
16	500×12	●
20	500×12	●
25	500×8	●

長さ	入り数	鉄	ステンレス
15	200×12	●	●
16	200×12	●	●
20	200×12	●	●
25	200×10	●	●
30	200×8	●	●
35	200×8	●	●
40	200×8	●	●