

丸ワッシャー ISO小形



小ねじ

マフクロねじ

組込みねじ

タッピンねじ

タツタイト・
ハイテックねじ

いたすら防止ねじ

建材用スクリュー

ボルト

キャップホーロー

ドリルねじ

座金

つまみねじ

ナット


樹脂製品

アンカーボルト

W0000001	W0010001	W0020001	W0120001
鉄	黄銅	ステンレス	SUS 316L

特長

●相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。

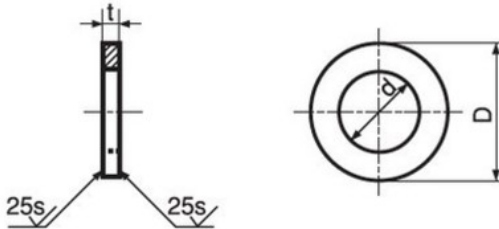

種類	小形丸・みがき丸				小形丸	
	d		t		D	
	基準寸法	許容差	基準寸法	許容差	基準寸法	許容差
1	1.1	+0.15 0	0.3	±0.04	2.5	0 -0.25
1.2	1.3		0.3		2.8	
(1.4)	1.5		0.3		3	
1.6	1.7		0.3		3.8	0 -0.3
(1.7)	1.8		0.3		3.8	
2	2.2	+0.2 0	0.3	±0.05	4.3	
(2.2)	2.4		0.5		4.6	
(2.3)	2.5		0.5		4.6	
2.5	2.7		0.5		5	
(2.6)	2.8		0.5		5	
3	3.2	+0.25 0	0.5	±0.1	6	0 -0.35
(3.5)	3.7		0.5		7	
4	4.3		0.8		8	
(4.5)	4.8		0.8		9	
5	5.3		1		10	
6	6.4	+0.3 0	1.6	±0.15	11.5	0 -0.4
8	8.4		1.6		15.5	
10	10.5		2		18	
12	13		2.5		21	
(14)	15		2.5		24	
16	17	+0.35 0	3	±0.25	28	0 -0.5
(18)	19		3		30	
20	21		3		34	
(22)	23		3		37	
24	25		4		39	
(27)	28	+0.4 0	4	±0.3	44	0 -0.6
30	31		4		50	
(33)	34		5		56	
36	37		5		60	
(39)	40		6		66	