

丸ワッシャー JIS



小ねじ
マフロねじ
組込みねじ
タッピンねじ
タフタイト・
ハイテックねじ
いたすら防止ねじ
建材用スクリュー
ボルト
キャップホーロー
ドリルねじ
座金
つまみねじ
ナット
樹脂製品
アンカーボルト

W0000010

鉄

W0010010

黄銅

W0070010

銅

W0020010

ステンレス

W0110010

SUS 316

W0120010

SUS 316L

W0060010


アルミ

W0090010

チタン

特長

●相手が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。

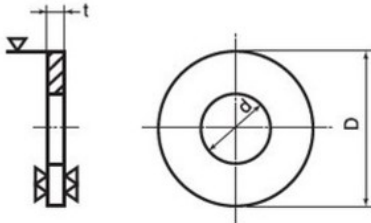

呼び	内径(d)		厚さ(t)	外径(D)	
	基準寸法	許容差	基準寸法	基準寸法	許容差
2	2.3	+0.15 0	0.4	6	0
2.3	2.6		0.5	7	-0.3
2.6	2.9		0.5	7.5	0 -0.35
3	3.3	+0.2 0	0.5	8	
3.5	3.8		0.5	9	
4	4.5		0.8	10	
4.5	5		0.8	12	0 -0.4
5	5.5	+0.25 0	0.8	12	
6	6.5		1	13	
8	8.5	+0.3 0	1.6	18	
10	10.5		1.6	22	0 -0.5
12	12.5		2.3	26	
14	15		2.6	30	
16	17	+0.35 0	2.6	32	0 -0.6
18	19		2.6	36	
20	21		3.2	40	
22	23.5		3.2	44	0 -0.8
24	25.5	+0.4 0	4	48	
27	28.5		4	52	
30	31.5		4.5	58	
33	34.5		4.5	62	0 -1
36	38		5	68	
39	41		5	72	
42	44		6	78	
45	47		6	82	0 -1
48	50		6	88	
52	54		6	95	