

ステンレス U字角ワッシャー (0.5T)



小ねじ

マフロねじ

組込みねじ

タツピンねじ

タツタイト・
ハイテクねじ

いたすら防止ねじ
建材用スクリュー

ボルト

キャップ・ホーロー

ドリルねじ

座金

つまみねじ

ナット

樹脂製品

アンカーボルト

W0020552

ステンレス

呼び	入り数	生地
M8×25×0.5	400×10	●

山座金(シボリワッシャー)




W0000700

鉄

W0020700

ステンレス

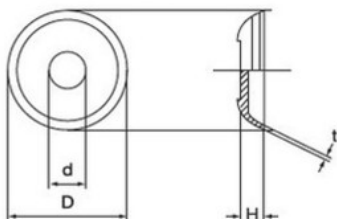

d (呼び径)	D (外径)	t (厚み)	H
M5	14.0	0.7	2.4
M6	20.0	1.0	4.0
	25.0	1.2	4.3(4.2)
	30.0	1.6(1.0)	4.8(5.0)
M8	30.0	1.6(1.5)	4.8
M10	30.0	1.6	4.8
	35.0	1.6(1.5)	5.2

()の数値は、ステンレス材の場合

呼び	入り数	鉄	ステンレス
		コクロ	クロメイト
5×14×0.7	2000×10		●
6×20×1.0	1000×10		●
6×25×1.2	600×10		●
6×25×1.2	600×10	●	●
6×30×1.0	400×10		●
6×30×1.6	300×10	●	●
8×30×1.5	300×10		●
8×30×1.6	300×10	●	●
10×30×1.6	300×10	●	●
10×35×1.5	200×10		●
10×35×1.6	200×10	●	●

山座金(シボリワッシャー)(特寸)



W0000760

鉄

W0020760

ステンレス

呼び	入り数	鉄	ステンレス
		コクロ	クロメイト
6×20×1.0	1000×10	●	●
6.5×30×1.5	250×10		●
8.5×40×1.6	200×10		●