

# 亀座金




W0000800

W0020800

鉄

ステンレス

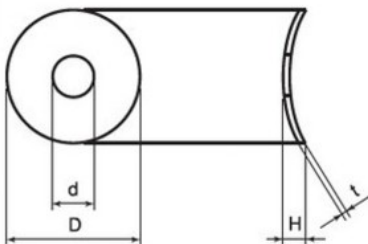

d (呼び径)	D (外径)	t (厚み)	H (高さ)
M4	20	0.8	3.8
M5	25	1.2	4.3(4.2)
M5	30	1.2	5.0(4.8)
M6	25	1.2	4.3(4.2)
M6	30	1.2	4.8

( )の数値は、ステンレス材の場合。

呼び	入り数	鉄			ステンレス
		ユアラロ	クロメート	三価ホウ酸	
4×20×0.8	1000×10				●
5×25×1.2	600×10				●
5×25×1.2	600×10	●	●		●
5×30×1.2	400×10	●	●	●	●
6×25×1.2	600×10				●
6×25×1.2	600×10	●	●		●
6×30×1.2	400×10				●
6×30×1.2	400×10	●	●	●	●

# 亀座金(特寸)



W0000860

W0020860

鉄

ステンレス

呼び	入り数	鉄			ステンレス
		ユアラロ	クロメート	三価ホウ酸	
2.8×16×0.5	2000×10				●
4×17×0.6	2000×10	●			
4×19×0.6	2000×10	●			
5×23×0.7	1000×10	●			
5×25×1.0	600×10	●	●		
5.5×20×0.8	1000×10				●
5.5×20×1.0	500×20				●
6×23×0.7	1000×10	●			
6×25×0.7	1000×10	●			
6×25×1.0	600×10	●	●	●	
6×25×1.6	500×10	●	●		
6×30×1.5	300×10				●
6×30×1.6	300×10	●	●		