

# サムスクリュー (丸型 赤)




A0004152

鉄

A0024152

ステンレス

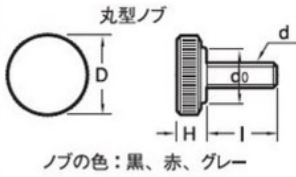

ねじのサイズd	D	H	d <sub>0</sub>
M3	9.5	4.5	8.3
4	13	5.5	9.8
5	16	6.5	11.5
6	19	7.5	13.0
6	26	7.8	13.0
8	26	9.8	16.0

4.0				
長さ	入り数	鉄	鉄	ステンレス
		生地	クロメート	クロメート
8	250×20	●	●	●

5.0				
長さ	入り数	鉄	鉄	ステンレス
		生地	クロメート	クロメート
35	200×10	●	●	●

6.0				
長さ	入り数	鉄	鉄	ステンレス
		生地	クロメート	クロメート
12	200×10	●	●	●
20	100×14	●	●	●
30	100×14	●	●	●

# サムスクリュー (菊型 黒)




A0004160

鉄

A0024160

ステンレス

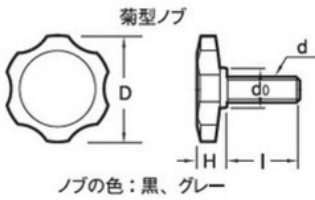

ねじのサイズd	D	H	d <sub>0</sub>
M6	38	12.0	13.0
8	38	10.0	16.0
10	38	12.5	19.0

6.0		
長さ	入り数	ステンレス
15	100×14	●

8.0		
長さ	入り数	鉄
		生地
20	100×10	●

10.0		
長さ	入り数	鉄
		生地
50	25×10	●

# サムスクリュー (T型 黒)




A0004170

鉄

A0024170

ステンレス

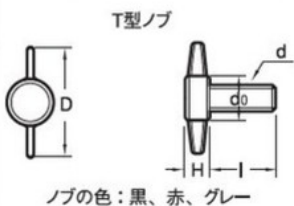

ねじのサイズd	D	H	d <sub>0</sub>
M5	26	6.6	12.0
6	30	7.8	13.5
8	38	10.0	16.5
10	45	12.5	20.0

5.0				
長さ	入り数	鉄	鉄	ステンレス
		生地	クロメート	三価クロム
			三価クロム	三価クロム
10	250×14	●	●	●
18	200×14			●