

ノブスター Aタイプ(白)

小ねじ

マフロねじ

組込みねじ

タツピンねじ

タツタイト
ハイテクねじ

いたすら防止ねじ

建材用スクリーン

ボルト

キャップホロー

ドリルねじ

座金

つまみねじ

ナット

樹脂製品

アンカーボルト

C0002K1A

鉄

呼び	入り数	生地
M6	150×12	●
M8	100×12	●
M10	60×12	●

ノブスター Aタイプ(黒)

C0002K2A

鉄

呼び	入り数	生地
M6	150×12	●
M8	100×12	●
M10	60×12	●

鍛造 蝶ボルト(1種)



C0000060

鉄

C0010060


黄銅

C0020060

ステンレス

C0120060

SUS 316L

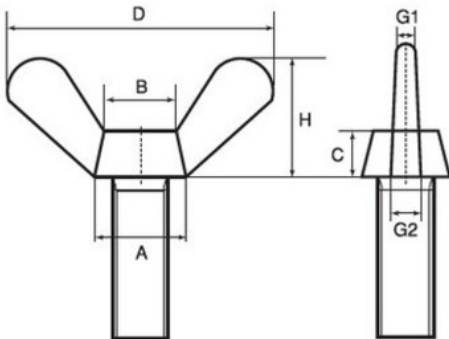

鉄、ステンレス、SUS316L

ねじの呼び径	A		※C 最小	D		※H		G1 最大	G2 最大
	最小	約		基準寸法	許容差	基準寸法	許容差		
M5	8.5	7	7	25	±1.5	13	±1.5	3.5	4.5
M6	10.5	9	10	32	±2	17		4	5
M8	14	12	12	40		19		4.5	5.5
M10	18	15	15	50		25	5.5	6.5	
M12	22	18	16	60	±2.5	29	±2	7	8
M16	26	22	17	70		35		8	9
M20	34	28	26	90		46		9	11

※C及び※Hの寸法は、メーカーのオリジナル寸法になっております。

黄銅

ねじの呼び径	A	B	C	D	H	G1	G2
M5	10	7	5.5	25	12	2.5	3
M6	11	9	6.5	29.5	13.5	3.2	3.7
M8	14.5	12	8	37	18.5	3.4	4.3
M10	17	13	10	42	22	3.5	4.5