

黄銅(低カドミ材) 六角ナット(3種)(切削)



小ねじ
マフロねじ
組込みねじ
タツピンねじ
タツタイト
ハイエタねじ
いたすら防止ねじ
建材用スクリーン
ボルト
キャップボルト
ドリルねじ
座金
つまみねじ
ナット
樹脂製品
アンカーボルト

M0010C20

黄銅

呼び	入り数	生地	ツアケル	クロム
M2	25000×12	●	●	●
M2.3	20000×12	●	●	●
M2.5	15000×12	●	●	●
M2.6	5000×24	●	●	●
M3	10000×10	●	●	●
M3.5	5000×12	●	●	●
M4	4500×10	●	●	●
M5	2500×10	●	●	●
M6	1500×10	●	●	●
M8	600×10	●	●	●
M10	400×8	●	●	●
M12	300×8	●	●	●
M14	200×8	●	●	●
M16	130×8	●	●	●
M18	80×10	●	●	●
M20	80×8	●	●	●
M22	60×8	●	●	●
M24	36×8	●	●	●

六角ナット(3種)(ウイット)



M0000202


鉄

M0020202

ステンレス

M0110202

SUS 316

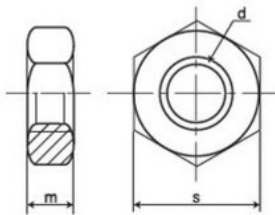

呼び径	二面幅 s	高さ m	並目(山)
W 3/8	17	6	16
W 7/16	19	7	14
W 1/2	21	7	12
W 5/8	26	10	11
W 3/4	32	12	10
W 7/8	35	13	9
W 1"	41	16	8
W 1"1/8	46	18	7
W 1"1/4	50	20	7
W 1"3/8	54	21	6
W 1"1/2	58	23	6

呼び	入り数	鉄										ステンレス	SUS 316
		生地	コクロ	クロメート	三層ホワイト	三層ブラック	ツアケル	クロム	亜鉛黒	パーカー	グリーン		
3/8	400×10	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
3/8	400×6												●
7/16	300×10												●
1/2	200×10	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
5/8	100×10	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
5/8	110×10												●
5/8	110×6												●
3/4	60×10	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
3/4	65×10												●
7/8	50×10												●
1"	27×10												●
1"1/8	24×8												●
1"1/4	14×10												●
1"3/8	12×10												●
1"3/8	120×1												●
1"1/2	12×8												●