

六角ナット(3種)(その他細目)



小ねじ

マフクロねじ

組込みねじ

タッピンねじ

タツタイ
ハネクねじ

いたすら防止ねじ

建材用スクリーン

ボルト

キャップホーロー

ドリルねじ

座金

つまみねじ

ナット

樹脂製品


アンカーボルト

M0000205

鉄

M0020205

ステンレス

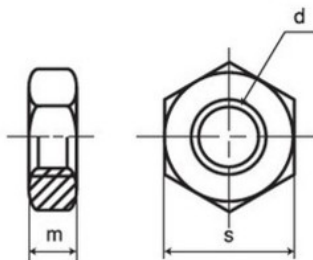

呼び	細目	二面幅 (S)	高さ (m)
M10	1.0	17	6
M12	1.5	19	7
M27	1.5	41	16
M30	1.5	46	18
M39	1.5	60	23

呼び	入り数	鉄										ステンレス
		生地	クロム	クロム	三価ホワイト	三価ブラック	ニッケル	クロム	亜鉛黒	パーカー	グリーン	
M10×1.0	400×10	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
M12×1.5	250×10	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
M12×1.5	300×6											●
M27×1.5	27×10											●
M30×1.5	24×8											●
M39×1.5	8×10											●

黄銅(低カドミ材) 六角ナット (3種)(細目)(切削)



M0010C24

黄銅

呼び	入り数	生地	クロム	クロム
M10×1.25	300×10	●	●	●
M16×1.5	100×8	●	●	●
M20×1.5	90×7	●	●	●

黄銅(低カドミ材) 六角ナット (3種)(その他細目)(切削)



M0010C25

黄銅

呼び	入り数	生地	クロム	クロム
M12×1.5	200×10	●	●	●
M20×2.0	50×10	●	●	●