

小形六角ナット(2種)



小ねじ

マフロねじ

組込みねじ

タツピンねじ

タツタイト
ハイテクねじ

いたすら防止ねじ

建材用スクリュー

ボルト

キャップ・ホロー

ドリルねじ

座金

つまみねじ

ナット

樹脂製品

アンカーボルト

M0000510

鉄

M0080510


S45C(H)

M0010510

黄銅

M0020510

ステンレス

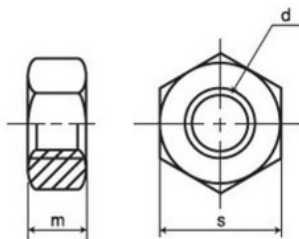

ねじの 呼び d	ピッチ 並目 P	m 基準 寸法	s 基準 寸法
M8	1.25	6.5	12
M10	1.5	8	14
M12	1.75	10	17
M14	2.0	11	19
M16	2.0	13	22
M18	2.5	15	24
M20	2.5	16	27
M22	2.5	18	30
M24	3.0	19	32
M27	3.0	22	36
M30	3.5	24	41

呼び	入り数	鉄										S45C(H)										黄銅	ステンレス
		生地	クロロ	クロメイト	三価ホワイト	三価ブラック	ニッケル	クロム	亜鉛黒	パーカー	グリーン	クロロ	クロメイト	三価ホワイト	三価ブラック	ニッケル	クロム	亜鉛黒	パーカー	グリーン	生地	ニッケル	ステンレス
M8	500×10																						●
M8	500×12																					●	●
M8	700×10																						
M8	800×10	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●												
M10	400×10	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
M10	500×10																						●
M12	250×10	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
M12	250×6																						●
M12	350×10					●																	●
M14	180×10																						●
M16	100×10																						●
M18	100×10																						●
M20	75×10																						●

真鍮(低カドミ材) 小形六角ナット(2種)(切削)



M0010C51

黄銅

呼び	入り数	生地	ニッケル	クロム
M8	500×12	●	●	●

小形六角ナット(2種)(細目)



M0000514

鉄

M0080514

S45C(H)

M0020514

ステンレス

呼び	入り数	鉄										S45C										ステンレス
		生地	クロロ	クロメイト	三価ホワイト	三価ブラック	ニッケル	クロム	亜鉛黒	パーカー	グリーン	クロロ	クロメイト	三価ホワイト	三価ブラック	ニッケル	クロム	亜鉛黒	パーカー	グリーン	生地	ステンレス
M8×1.0	800×8				●																	
M10×1.25	400×10	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
M12×1.25	250×10	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
M14×1.5	170×10	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
M14×1.5	180×10											●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
M16×1.5	110×10	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●											