

鉄 四角ウエルドナット 1D形 (パイロット無し)(ウィット)



小ねじ

マフクロねじ

組込みねじ

タツピンねじ

タツタイト・
ハエタねじ

いたすら防止ねじ

建材用スクリー

ボルト

キャブホー

ドリルねじ

座金

つまみねじ



ナット

樹脂製品

アンカーボルト

N0000452

鉄

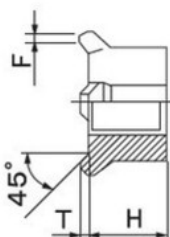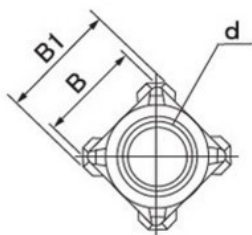

ネジの 呼び d	B	B1	H	T	F
	二面幅	張出二面幅 (最大)	厚さ	突起高さ	突起幅最小
W3/8	14	16	6.5	1.0	0.5



呼び	入り数	生地	クロメ	クロメート	三価ホウ酸	三価ホウ酸	三価ホウ酸	三価ホウ酸	三価ホウ酸
3/8(14×6.5)	400×10	●	●	●	●	●	●	●	●

鉄 四角ウエルドナット 1D形(パイロット無し) (細目)



N0000454

鉄

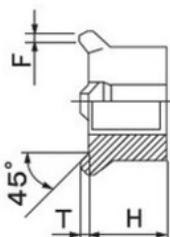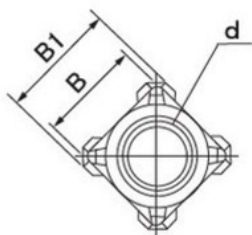

ネジの 呼び	ピッチ P	B		B1		H		T		F
		基準 寸法	公差	最大	基準 寸法	公差	基準 寸法	公差	最大~最小	
M10	1.25	14	±0.2	15.9	8	0 -0.36	1	0 -0.2	0.3~1.5	
M12	1.25	17	±0.25	18.7	8					



呼び	入り数	生地	クロメ	クロメート	三価ホウ酸	三価ホウ酸	三価ホウ酸	三価ホウ酸	三価ホウ酸
M10(P=1.25)	200×20	●	●	●	●	●	●	●	●
M12(P=1.25)	200×10	●	●	●	●	●	●	●	●

鉄 四角ウエルドナット 1C形(パイロット無し)



N0000455

鉄

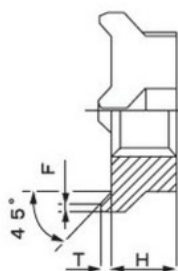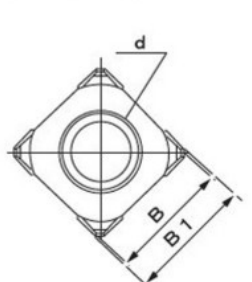

ネジの 呼び d	B	B1	H	T	F
	二面幅	張出二面幅 (最大)	厚さ	突起高さ	突起幅最小
M6	10.0	10.0	5.0	1.0	0.3
M8	12.0	12.0	6.0	1.0	0.3

呼び	入り数	生地	クロメ	クロメート	三価ホウ酸	三価ホウ酸	三価ホウ酸	三価ホウ酸	三価ホウ酸
M6(10×5)	800×14	●	●	●	●	●	●	●	●
M8(12×6)	500×14	●	●	●	●	●	●	●	●