


# 鉄 高ナット (ポンチ付き)



N0000H22

鉄

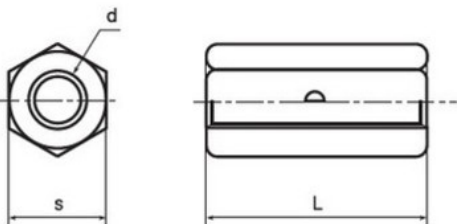

ねじの呼び d	ねじ山 / インチ	基準寸法 (S)	
		最大	最小
W3/8	16	14	13.75
W1/2	12	19	18.65

呼び	入り数	ユアロ	三価ホワイト	三価ブラック	ニッケル	グリーン
3/8×14×25	180×8	●	●	●	●	●
3/8×14×30	120×10	●	●	●	●	●
3/8×14×35	125×8	●	●	●	●	●
3/8×14×40	90×10	●	●	●	●	●
3/8×14×50	70×10	●	●	●	●	●
1/2×19×40	60×8	●	●	●	●	●

# 横穴付き高ナット




N0000H52

鉄

N0020H52

ステンレス

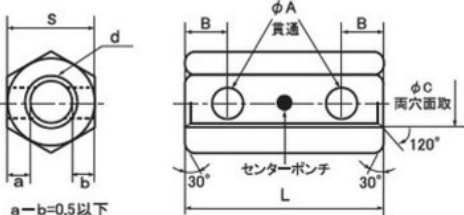

呼び径 (d)	L		S		φA		B		φC	
	基準寸法	許容差	基準寸法	許容差	基準寸法	許容差	基準寸法	許容差	基準寸法	許容差
W3/8	40	±0.15	14	0 -0.35	6	+0.2 0	10	±0.2	10.3	±0.2
W1/2	50	±0.2	19				15		13.7	

呼び	入り数	鉄		ステンレス
		ユアロ	三価ホワイト	
3/8×14×40	100×8	●	●	●
1/2×19×50	45×8	●	●	●

# 鉄 横穴付き高ナット (輸入品)



N000UH52

鉄

呼び	入り数	三価ホワイト
3/8×14×40	100×8	●
1/2×19×50	75×8	●