

黄銅(低カドミ材) ECO-BS 鏡止めナットA



小ねじ

マフクロねじ

組込みねじ

タツピンねじ

タツタイト
ハイテクねじ

いたすら防止ねじ

建材用スクリーナ

ボルト

キャップボルト

ドリルねじ

座金

つまみねじ


ナット

樹脂製品

アンカーボルト

N001J80C

黄銅

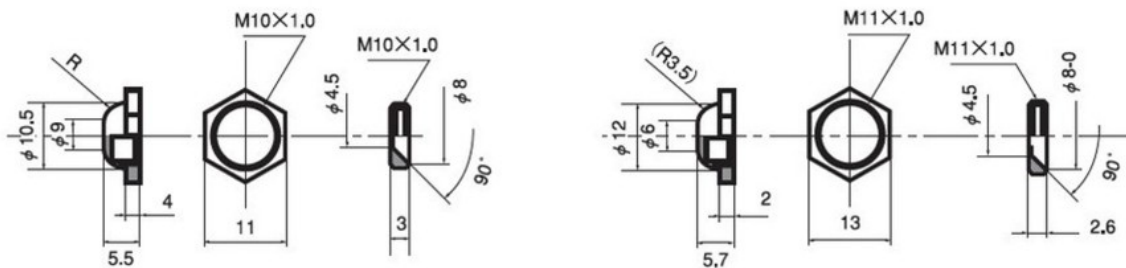


呼び	入り数	ラッセル	クロム
A-10	500×14		●
A-11	500×14	●	

黄銅(低カドミ材) ECO-BS 鏡止めナットB



N001J81C

黄銅

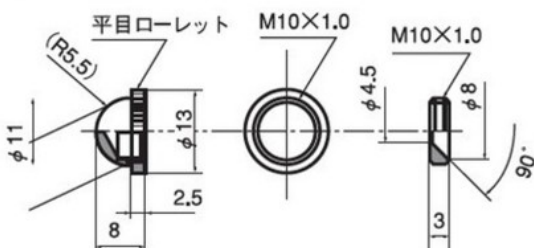


呼び	入り数	ラッセル
B-13	400×14	●

黄銅(低カドミ材) ECO-BS 鏡止めナットC



N001J82C

黄銅

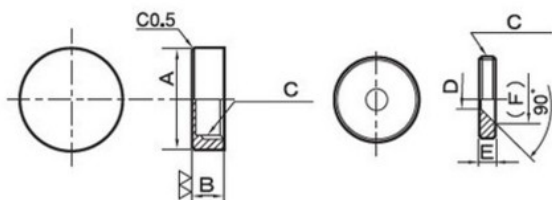

呼び	入り数	クロム	本金めき
C-10	500×14	●	
C-12	300×14	●	●
C-15	200×14	●	
C-20	50×20	●	
C-25	50×14	●	

単位：mm

	A	B	C	D	E	(F)
C-10	φ10	5.3±0.2	M9×0.75	φ4.5±0.2	3.0±0.2	φ7.3
C-12	φ12	5.4±0.2	M10×1.0	φ4.5±0.2	3.0±0.2	φ8.0
C-15	φ15	8.0±0.2	M12×1.0	φ4.0±0.2	3.0±0.2	φ9.0
C-20	φ20	8.0±0.2	M16×1.5	φ4.5±0.2	4.2±0.2	φ10.0
C-25	φ25	8.0±0.2	M20×1.25	φ5.0±0.2	4.0±0.2	φ13.5