


鉄 20割 台形ナット (Cタイプ・左ねじ(L))

N0004062

鉄

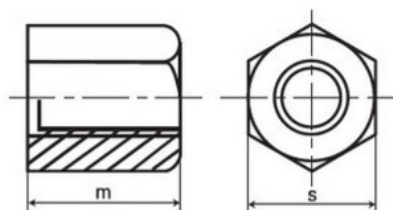


呼び	入り数	生地
M12(19×24)	1×1	●
M14(22×28)	1×1	●
M16(24×32)	1×1	●
M18(27×36)	1×1	●
M20(30×42)	1×1	●
M22(32×44)	1×1	●
M24(36×48)	1×1	●
M25(38×50)	1×1	●
M28(41×56)	1×1	●
M30(46×60)	1×1	●
M32(50×64)	1×1	●
M36(55×72)	1×1	●
M40(60×80)	1×1	●

呼び径	S (平径)	m (高さ)
RTR10C	17	20
RTR12C	19	24
RTR14C	22	28
RTR16C	24	32
RTR18C	27	36
RTR20C	30	40
RTR22C	32	44
RTR24C	36	48
RTR25C	38	50
RTR28C	41	56
RTR30C	46	60
RTR32C	50	64
RTR36C	55	72
RTR40C	60	80
RTR45C	70	90
RTR50C	75	100

鉄 30割 台形ナット (Dタイプ・左ねじ(L))

N0004063

鉄

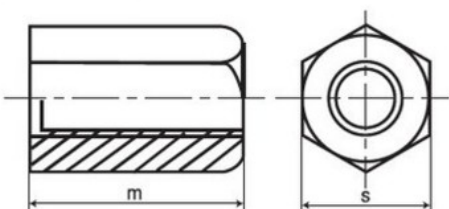

呼び	入り数	生地
M12(19×36)	1×1	●
M14(22×42)	1×1	●
M16(24×48)	1×1	●
M18(27×54)	1×1	●
M20(30×60)	1×1	●
M22(32×66)	1×1	●
M24(36×72)	1×1	●
M25(38×75)	1×1	●
M28(41×84)	1×1	●
M30(46×90)	1×1	●
M32(50×96)	1×1	●
M36(55×108)	1×1	●
M40(60×120)	1×1	●

呼び径	S (平径)	m (高さ)
RTR10D	17	30
RTR12D	19	36
RTR14D	22	42
RTR16D	24	48
RTR18D	27	54
RTR20D	30	60
RTR22D	32	66
RTR24D	36	72
RTR25D	38	75
RTR28D	41	84
RTR30D	46	90
RTR32D	50	96
RTR36D	55	108
RTR40D	60	120
RTR45D	70	135
RTR50D	75	150

小ねじ

マフクロねじ

組込みねじ

タッピンねじ

タツタイト・
ハイクネジ

いたす防止ねじ

建材用スクリュー

ボルト

キャップ・ホーロー

ドリルねじ

座金

つまみねじ

ナット

樹脂製品

アンカーボルト