

# ナイロونات(1種)(小形)




N000025A

N002025A

鉄

ステンレス

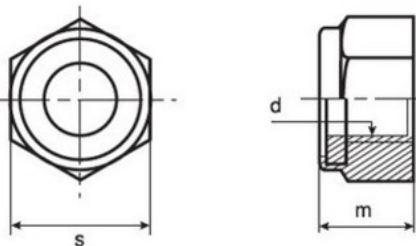

材質：鉄

呼び	ピッチ	平径	高さ
	(p)	(s)	(m)
M8	1.25	12	10

材質：ステンレス

呼び	ピッチ	平径	高さ
	(p)	(s)	(m)
M8	1.25	12	9.8
M10	1.5	14	12

呼び	入り数	鉄			ステンレス
		六角ロ	クロメート	三価ホウ酸	
M8(12×9.8)	500×10	●	●	●	●
M10(14×12)	300×10				●

# ナイロونات(1種)(細目)




N000025B

N002025B

鉄

ステンレス

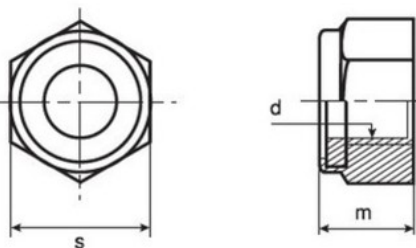

材質：鉄

呼び	平径 (s)	高さ (m)
M8	13	8
M10	17	12
M12	19	14.4
M14	22	16
M16	24	18
M20	27	20

材質：ステンレス

呼び	平径 (s)	高さ (m)
M8	13	9.8
M10	17	12
M12	19	14.4

呼び	入り数	鉄			ステンレス
		六角ロ	クロメート	三価ホウ酸	
M8(P1.0)	500×10			●	●
M10P1.25	200×10	●	●	●	●
M12P1.25	400×3			●	
M12P1.5	150×10	●	●	●	●
M12P1.25	150×10				●
M14P1.5	90×10	●	●	●	
M16P1.5	60×10	●	●	●	
M18P1.5	40×10			●	
M20P1.5	40×10	●	●		