

S45C(H)HLB 薄型

N0088001

S45C(H)

呼び	入り数	バナー
M30×1.5	45×4	●

イダリング



N0000860

N0020860

鉄



ステンレス

形状

- ・普通ナットとの2個使いとなります。
- ・ナットを締付けた後、イダリングを上向きにしてナットの上まで手で締め、次にレンチで円周の1/4~1/3締めます。

特徴

- ・くさび状にボルトのねじ部に食い込むため、その摩擦でゆるみ止め効果が発生します。
- ・構造が簡単であるため軽量化を計れます。

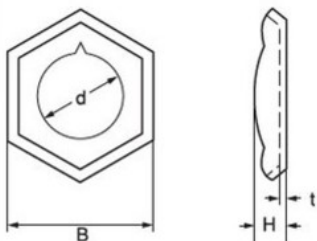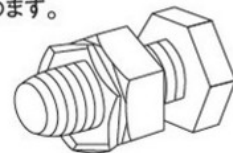

呼び径	二面巾 B		高さ H		内径 d		板厚 t	
	標準	公差	標準	公差	標準	公差	標準	公差
M8	13	$\begin{matrix} 0 \\ -0.35 \end{matrix}$	2.7	$\begin{matrix} +1.0 \\ -0 \end{matrix}$	7.2	± 0.2	0.6	± 0.09
M10	17	$\begin{matrix} 0 \\ -0.35 \end{matrix}$	3	$\begin{matrix} +1.0 \\ -0 \end{matrix}$	9.2	± 0.2	0.6	± 0.09
M12	19	$\begin{matrix} 0 \\ -0.8 \end{matrix}$	3	$\begin{matrix} +1.5 \\ -0.5 \end{matrix}$	11.2	± 0.3	0.8	± 0.09
M14	19	$\begin{matrix} 0 \\ -0.8 \end{matrix}$	3	$\begin{matrix} + \\ -0.5 \end{matrix}$	13.2	± 0.3	0.8	± 0.09
M16	24	$\begin{matrix} 0 \\ -0.8 \end{matrix}$	3	$\begin{matrix} + \\ -0.7 \end{matrix}$	14.9	± 0.3	1.0	± 0.10
M20	30	$\begin{matrix} 0 \\ -0.8 \end{matrix}$	4	$\begin{matrix} +2.5 \\ -0.7 \end{matrix}$	18.8	± 0.5	1.2	± 0.10
M22	32	$\begin{matrix} 0 \\ -1 \end{matrix}$	4	$\begin{matrix} +2.5 \\ -0.7 \end{matrix}$	20.6	± 0.5	1.2	± 0.10
M24	36	$\begin{matrix} 0 \\ -1 \end{matrix}$	5	$\begin{matrix} +3.0 \\ -1.0 \end{matrix}$	22.5	± 0.5	1.5	± 0.12
M27	41	$\begin{matrix} 0 \\ -1 \end{matrix}$	6	$\begin{matrix} +3.0 \\ -1.0 \end{matrix}$	25	± 0.5	1.5	± 0.12
M30	46	$\begin{matrix} 0 \\ -1 \end{matrix}$	7	$\begin{matrix} +3.0 \\ -1.0 \end{matrix}$	27.9	± 0.5	2.0	± 0.15
M36	55	$\begin{matrix} 0 \\ -1.2 \end{matrix}$	9	$\begin{matrix} +4.0 \\ -1.0 \end{matrix}$	33.6	± 0.7	2.0	± 0.15
M42	65	$\begin{matrix} 0 \\ -1.2 \end{matrix}$	9	$\begin{matrix} +4.0 \\ -1.0 \end{matrix}$	38.5	± 0.7	2.0	± 0.15
M48	74	—	10.5	—	45.0	—	2.5	—
M56	85	—	10.5	—	53.0	—	2.5	—

呼び	入り数	鉄	ステンレス
M5	1000×4	●	●
M6	1000×20	●	●
M6	1000×4	●	●
M8	2500×6	●	●
M10	1000×6	●	●
M10	1200×6	●	●
M12	1000×6	●	●
M14	1000×6	●	●
M16	500×6	●	●
M18	300×6	●	●
M18	350×10	●	●
M20	250×6	●	●
M22	200×6	●	●
M24	100×9	●	●
M24	150×6	●	●
M27	100×6	●	●
M30	70×6	●	●
M33	70×6	●	●
M36	40×6	●	●
M42	20×6	●	●
M48	15×6	●	●
M56	10×6	●	●