


鉄 フランジナット (セレート付き)(ツバ大)



小ねじ
マフロねじ
組込みねじ
タッピンねじ
タフタイト
ハイエクスねじ
いたすら防止ねじ
建材用スクリーン
ボルト
キャップホーロー
ドリルねじ
座金
つまみねじ
ナット
樹脂製品
アンカーボルト

N0000351

鉄

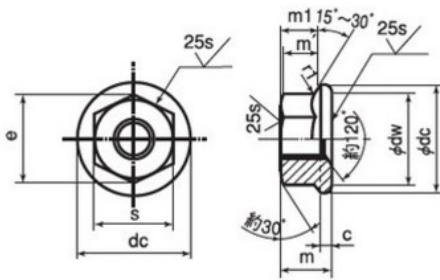

ねじの 呼び d	s		e	dc		m		m1	c	θ°
	平径		対角	フランジ径		全高		六角部高さ	フランジ厚	
	基準 寸法	許容差	(参考)	基準 寸法	許容差	基準 寸法	許容差	最小	最小	
M4	8.0	$+0$ -0.2	9.2	11	$+0$ -0.4	5.0	± 0.15	3.3	1.1	30°
M5	10		11.5	15		6.0		4	1.5	30°
M6	10		11.5	16		7.0		4	1.5	30°
M8	13	—	—	17.5	—	8.0	—	—	—	—


呼び	入り数	生地	クロロ	クロメート	三価ホワイト	三価メッキ	ラケル	亜鉛黒	ドフ	グリーン
M4(8×11)	1800×8	●	●	●	●	●	●	●	●	●
M5(10×15)	800×8	●	●	●	●	●	●	●	●	●
M6(10×16)	600×8	●	●	●	●	●	●	●	●	●
M8(13×17.5)	400×8	●	●	●	●	●	●	●	●	●
M10(17×21)	200×8	●	●	●	●	●	●	●	●	●

鉄 フランジナット (セレート付き)(ツバ小)



N0000355

鉄

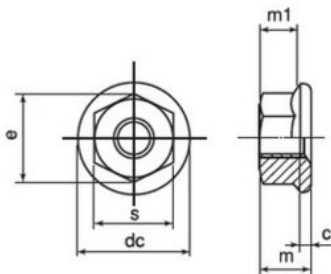

ねじの 呼び	S		e	dc		m		m1	c
	平径		対角	フランジ径		全高		六角部高さ	フランジ厚
	基準 寸法	許容差	(参考)	基準 寸法	許容差	基準 寸法	許容差	最小	最小
M5	8	0 -0.2	9.2	11	0 -0.4	5.5	$+0.15$ -0.15	3.3	1.1

呼び	入り数	生地	クロロ	クロメート	三価ホワイト
M5(8×11)	1800×8	●	●	●	●