


ステンレス フランジナット (セレート無し) 西精工製



N0020N36

ステンレス

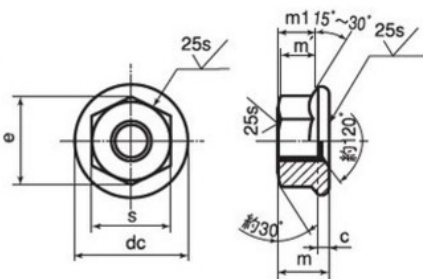

呼び	入り数	生地
M3(5.5×8)	1500×30	●
M4(7×10)	1000×20	●
M6(10×13)	500×20	●
M8(12×17)	250×20	●

サイズ	s		e	dc		m		m1	c	θ°
	二面幅 基準	公差	対角 (最小)	基準	公差	全高 基準	高差 公差	六角部高さ (約)	フランジ厚み (約)	
M3×0.5	5.5	0	6.08	8	0	3.7	±0.15	2.4	1.0	15°
M4×0.7	7.0		7.74	10		4.2		3.0	1.1	
M5×0.8	8.0		8.87	12		5.5		3.3		
M6×1.0	10.0	11.05	13	6.0		4.0	1.5	30°		
M8×1.25	12.0	13.25	17	7.5		5.0				
M10×1.25	14.0	-0.25	15.50	19	9.0	±0.2	6.0	1.8		

フランジナット (セレート無し)(細目)



N0000364


N0080364

N0020364

鉄

S45C(H)

ステンレス

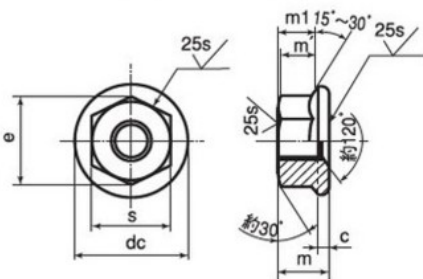

ねじの 呼び d	半径 s		対角 e	フランジ径 dc		全高 m		六角部高さ m1	フランジ厚 c	θ°
	基準 寸法	許容差	(参考)	基準 寸法	許容差	基準 寸法	許容差	最小	最小	
M6 P0.75	10	+0 -0.2	11.5	13	+0 -0.4	6.0	±0.15	4	1.5	30°
M8 P1.0	12	+0 -0.25	13.8	17		7.5	±0.2	5	1.5	
M10 P1.25	14		16.2	19		9.0		6	1.8	
M12 P1.25	17		19.6	24		11		7	1.8	

呼び	入り数	鉄							S45C(H)		ステンレス
		生地	クロメート	クロメート	三価ホウ酸	三価ホウ酸	ニッケル	亜鉛黒	クロメート	三価ホウ酸	ステンレス
M8(12×17)	500×8	●	●	●	●	●	●				
M10(14×19)	150×20										●
M10(14×19)	300×10								●	●	
M10(14×19)	300×8	●	●	●	●	●	●				
M12(17×24)	150×8	●	●	●	●	●	●				