


# 鉄 フランジナット(セレート無し)(左ねじ)



N0000368

鉄

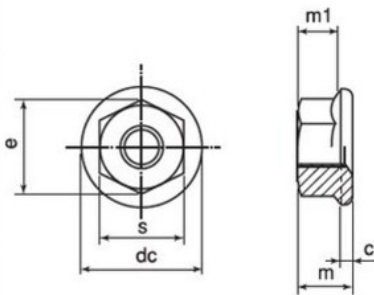

ねじの呼び d	S		e	dc		m		m1	c
	平径		対角	フランジ径		全高		六角部高さ	フランジ厚
	基準寸法	許容差	(参考)	基準寸法	許容差	基準寸法	許容差	最小	最小
M3	5.5	0 -0.2	6.3	8	0 -0.4	3.7	±0.15	2.4	1.0
M4	7		8.0	10		4.5		3.2	1.1
M5	8		9.2	12		5.5		3.3	1.1
M6	10		11.5	13		6.0	4	1.5	
M8	12	0 -0.25	13.8	17	±0.2	7.5	5	1.5	
M10	14	16.2	19	9.0		6	1.8		

呼び	入り数	生地	クロロ	クロメイト	三輪ホワイト	三輪ブラック	ツェル	亜鉛黒
M3(5.5×8)	4000×8	●	●	●	●	●	●	●
M4(7×10)	2500×8	●	●	●	●	●	●	●
M5(8×12)	1500×8	●	●	●	●	●	●	●
M6(10×13)	1000×8	●	●	●	●	●	●	●
M8(12×17)	500×8	●	●	●	●	●	●	●
M10(14×19)	300×8	●	●	●	●	●	●	●

# ステンレス フランジナット(セレート付き) (輸入品)



N002U350

ステンレス

呼び	入り数	ステンレス
M3(5.5×8)	4000×8	●
M4(7×10)	2500×8	●
M5(8×12)	1500×8	●
M6(10×13)	1000×8	●
M8(12×17)	500×8	●
M10(14×19)	300×8	●
M12(17×25)	100×8	●

# ステンレス フランジナット(セレート無し)(輸入)



N002U360

ステンレス

呼び	入り数	ステンレス
M3(5.5×8)	4000×8	●
M4(7×10)	2500×8	●
M5(8×12)	1500×8	●
M6(10×13)	1000×8	●
M8(12×17)	500×8	●
M10(14×19)	300×8	●