

## ポリカーボネート 六角ナット (特品(M8 白/M10・M12 透明))



小ねじ

マフロねじ

組込みねじ

タツピンねじ

タツタイト  
ハイエタねじ

いたすら防止ねじ

建材用スクリュー

ボルト

キャップホロ

ドリルねじ

座金

つまみねじ

ナット

樹脂製品

アンカーボルト

K000N0Z0

樹脂

呼び	入り数	生地
M8	250×14	●
M10	200×10	●
M12	100×14	●
M16	100×14	●

## ポリカーボネート 六角ナット(白)(ウイット)



K000N002

樹脂


 
呼び	入り数	生地
W3/8	200×10	●

## ポリカーボネート 六角穴付きボルト (キャップスクリュー)



K000A000

樹脂

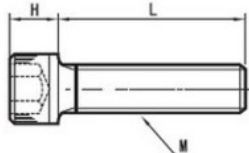

サイズ	D	H	B
M3	5.5	3.0	2.5
M4	7.0	4.0	3.0
M5	8.5	5.0	4.0
M6	10.0	6.0	5.0
M8	13.0	8.0	6.0

M3.0			M4.0			M5.0			M6.0			M8.0		
長さ	入り数	生地	長さ	入り数	生地	長さ	入り数	生地	長さ	入り数	生地	長さ	入り数	生地
6	1000×14	●	6	1000×14	●	10	500×14	●	10	500×14	●	10	250×14	●
8	1000×14	●	8	1000×14	●	12	500×14	●	15	500×14	●	15	200×14	●
10	1000×14	●	10	1000×14	●	15	500×14	●	20	250×14	●	20	200×14	●
12	1000×14	●	12	1000×14	●	20	500×14	●	25	250×14	●	25	100×14	●
15	1000×14	●	15	1000×14	●	25	250×14	●	30	200×14	●	30	100×14	●
20	1000×14	●	20	500×14	●	30	250×14	●	35	200×14	●	35	100×14	●
25	1000×14	●	25	500×14	●	35	250×14	●	40	100×14	●	40	100×14	●

## ポリカーボネート ⊖ 六角ホーローセット



K000A050

樹脂

M3.0			M4.0		
長さ	入り数	生地	長さ	入り数	生地
5	1000×20	●	4	1000×20	●
6	1000×20	●	5	1000×20	●
8	1000×20	●	8	1000×14	●
10	1000×20	●	10	1000×14	●