


レニー黒(高強度ナイロン) 六角穴付き低頭キャップスクリュー

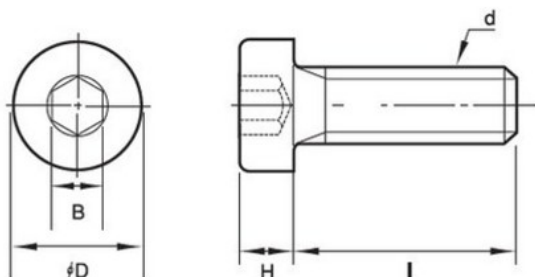

K000A1L0

樹脂



M3.0		
長さ	入り数	生地
6	1000×20	●
8	1000×20	●
10	1000×20	●
12	1000×20	●
16	1000×14	●
20	1000×14	●

M4.0		
長さ	入り数	生地
6	1000×20	●
8	1000×14	●
10	1000×14	●
12	1000×14	●
16	1000×14	●
20	500×14	●
25	500×14	●

M5.0		
長さ	入り数	生地
6	500×14	●
8	500×14	●
10	500×14	●
12	500×14	●
16	500×10	●
20	500×10	●
25	250×14	●
30	250×14	●

M6.0		
長さ	入り数	生地
10	500×10	●
12	500×10	●
16	500×10	●
20	250×14	●
25	250×10	●
30	200×10	●
40	100×14	●


ねじの呼び d	M3	M4	M5	M6
ピッチ	0.5	0.7	0.8	1
D×H	5.5×2	7×2.8	8.5×3.5	10×4
B	2	2.5	3	4

レニー黒(高強度ナイロン) ヘキサロビュラ穴付き低頭ボルト



K000A1T0

樹脂

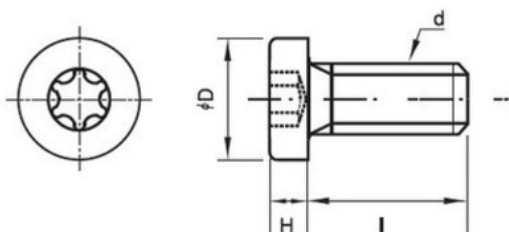

M3.0		
長さ	入り数	生地
6	1000×20	●
8	1000×20	●
10	1000×20	●
12	1000×20	●
16	1000×14	●
20	1000×14	●

M4.0		
長さ	入り数	生地
6	1000×20	●
8	1000×14	●
10	1000×14	●
12	1000×14	●
16	1000×14	●
20	500×14	●
25	500×14	●

M5.0		
長さ	入り数	生地
6	500×14	●
8	500×14	●
10	500×14	●
12	500×14	●
16	500×10	●
20	500×10	●
25	250×14	●
30	250×14	●

M6.0		
長さ	入り数	生地
10	500×10	●
12	500×10	●
16	500×10	●
20	250×14	●
25	250×10	●
30	200×10	●
40	100×14	●


ねじの呼び d	M3	M4	M5	M6
ピッチ	0.5	0.7	0.8	1
D×H	5.5×2.4	7×3.1	8.5×3.65	10×4.4
穴番号	10	20	25	30

レニー(高強度ナイロン) ヘキサロビュラ穴付き極低頭ボルト



K000A1S0

樹脂

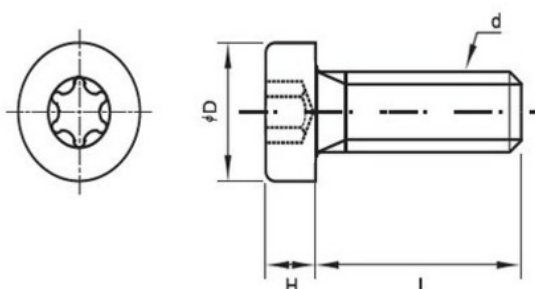

ねじの呼び d	M3	M4	M5	M6
ピッチ	0.5	0.7	0.8	1
D×H	6×1.3	8×1.5	9×1.5	10×1.5
穴番号	8	10	15	20

小ねじ
マフロねじ
組込みねじ
タツピンねじ
タツタイト
ハイタクねじ
いたすら防止ねじ 建材用スクリーン
ボルト
キャップボルト
ドリルねじ
座金
つまみねじ
ナット
樹脂製品
アンカーボルト