

## EPDMゴム 丸ワッシャー (特殊サイズ)



小ねじ

マフロねじ

組込みねじ

タッピンねじ

タフタイト・  
ハイテックねじ

いたすら防止ねじ 建材用スクリュー

ボルト

キャップ・ホーロー

ドリルねじ

座金

つまみねじ

ナット

樹脂製品

アンカーボルト

K000WG60

樹脂


| 呼び        | 入り数    | 生地 |
|-----------|--------|----|
| 10×20×2.0 | 500×14 | ●  |
| 12×24×2.0 | 500×10 | ●  |

## 絶縁スリーブ (ボルト用・PTFE)



K000Z000

樹脂

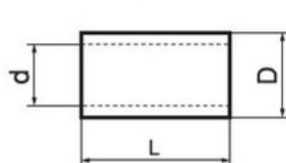

単位: mm

| 使用ボルト    | 内径d | 外径D | 長さL |
|----------|-----|-----|-----|
| M10・W3/8 | 10  | 11  | 19  |
| M12・W1/2 | 13  | 14  | 23  |
| M16・W5/8 | 16  | 18  | 29  |
| M20・W3/4 | 20  | 22  | 33  |
| M22・W7/8 | 22  | 24  | 40  |
| M24・W1"  | 24  | 26  | 46  |

| 呼び    | 入り数   | 生地 |
|-------|-------|----|
| 10×19 | 100×8 | ●  |
| 12×23 | 100×8 | ●  |
| 16×29 | 50×8  | ●  |
| 20×33 | 50×8  | ●  |
| 22×40 | 50×1  | ●  |
| 24×46 | 50×1  | ●  |

## 絶縁スリーブ (ボルト用・PTFE) (L=500)



K000Z050

樹脂

| 呼び      | 入り数 | 生地 |
|---------|-----|----|
| M10×500 | 1×1 | ●  |
| M12×500 | 1×1 | ●  |
| M16×500 | 1×1 | ●  |
| M20×500 | 1×1 | ●  |
| M22×500 | 1×1 | ●  |
| M24×500 | 1×1 | ●  |

## 絶縁スリーブ (ボルト用・PTFE) (メーター)



K000Z100

樹脂

| 呼び       | 入り数 | 生地 |
|----------|-----|----|
| M10×1000 | 1×1 | ●  |
| M12×1000 | 1×1 | ●  |
| M16×1000 | 1×1 | ●  |
| M20×1000 | 1×1 | ●  |
| M22×1000 | 1×1 | ●  |
| M24×1000 | 1×1 | ●  |